

## QL 2 SAK6N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

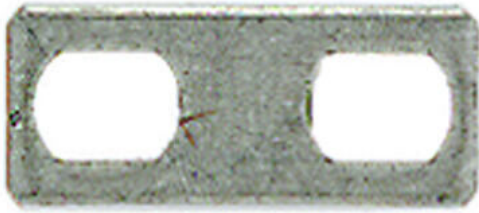

統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 41 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 7.90, 絶縁: いいえ, 幅: 13.9 mm
注文番号	<a href="#">0194300000</a>
種別	QL 2 SAK6N
GTIN (EAN)	4008190182854
数量	50 items

## QL 2 SAK6N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.0394 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.2362 inch
幅	13.9 mm	幅 (インチ)	0.5472 inch
正味重量	0.52 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン 交差接続リンク

## 全般

極数 2 設置アドバイス 直接実装

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 7.90 mm

## 材料データ

基本材質 銅 色 グレー

## 評価データ

公称電流 41 A

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装  
爆発試験バージョン いいえ

## 分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## QL 2 SAK6N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

種別	VH 12/4.9/3.3	バージョン
注文番号	<a href="#">0249000000</a>	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 4.9 mm, 高さ: 4.9 mm, 深さ: 12 mm, 極数: 1, 銅
GTIN (EAN)	4008190129507	
数量	100 ST	

## プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

## 一般注文データ

種別	KISC M3X20.5/10 EK4	バージョン
注文番号	<a href="#">0303000000</a>	クランピングヨーク, 取付けねじ, スチール
GTIN (EAN)	4008190163686	
数量	100 ST	

## 交差接続の切断およびノッチング工具



- ワイドミュラー Z シリーズの渡り配線コネクション対応
- WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
- 端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

## 一般注文データ

種別	WAW 2	バージョン
注文番号	<a href="#">9004510000</a>	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190111182	
数量	1 ST	