


RF RS 70 MI/A6 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

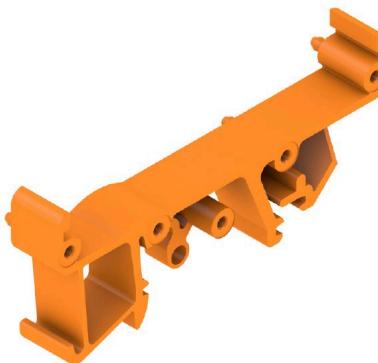

RS 70プロファイルは、必要な長さまで柔軟に拡張できる取り付けレール用の差し込み式モジュラーシステムです。それは、様々な長さの中間部分で構成されています。オプションでスナップインフットありまたはなし、さらに統合されたマーキングオプションを備えたエンドプレート。PCBは側面から挿入される一方、恒久的に統合されたラッチ脚により、安定した固定化が可能になります。

一般注文データ

バージョン	クリップインフット, RS 70 橙色, 中間部, クリップインフット, 幅: 13.7 mm
注文番号	0213760000
種別	RF RS 70 MI/A6 OR
GTIN (EAN)	4008190148850
数量	20 items

RF RS 70 MI/A6 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	28.6 mm	奥行き (インチ)	1.126 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.7559 inch
下位バージョンの高さ	32 mm	幅	13.7 mm
幅 (インチ)	0.5394 inch	正味重量	4.8 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-2	絶縁材	PA 66
表面仕上	未処理	基本材質	PA 66
比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI		

一般データ

色	橙色	保護度合い	IP00
取り付けレール	TS 32, TS 35	カラーチャート (類似)	RAL 2000
封止オプション	いいえ		

分類

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-04
ECLASS 15.0	27-19-06-04		

RF RS 70 MI/A6 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

LOCKING-FOOT MIDDLE

