

TS 15X5/LL 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



アルミニウムは、銅に次いで2番目に優れた電気伝導率を有します。その利点のひとつは低重量で、その他の利点は卓越した腐食保護です。

一般注文データ

バージョン	端子レール, アクセサリ, アルミニウム, 未処理, 幅: 2000 mm, 高さ: 15 mm, 深さ: 5.5 mm
注文番号	0217900000
種別	TS 15X5/LL 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190119034
数量	2 M
配送ステータス	中止
利用可能期限	2022-03-31T00:00:00+02:00
代替製品	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

TS 15X5/LL 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	5.5 mm	奥行き (インチ)	0.2165 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
幅	2000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	50.5 g		

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません


取り付けレール

溶ダーアイレット穴直径 (D)	4.2 mm		
設置アドバイス	直接実装		
標準	DIN EN 60715		
表面仕上	未処理		
厚さ	1.00 mm		
基本材質	アルミニウム		
ターミナルレールの長さ	最小:	0 mm	
	公称	2000 mm	
	最大:	2000 mm	
PEN機能の許容熱電流、最大	76.00 A		
スロット付きドリル穴	はい		
スリット長	12.00 mm		
スリットギャップ	8.00 mm		
IEC 60947-7-2 準拠の秒あたり短時間耐電流	1.92 kA		
スリット幅	4.20 mm		
パンチ加工済取り付けレール	はい		
スリット幅			
短絡強度は E-Cu 電線に対応	16.00 mm ²		
穿孔直径	4.20 mm		
孔の間隔、中心から中心	20 mm		
スリットギャップ			
スリット長			

分類

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

図面

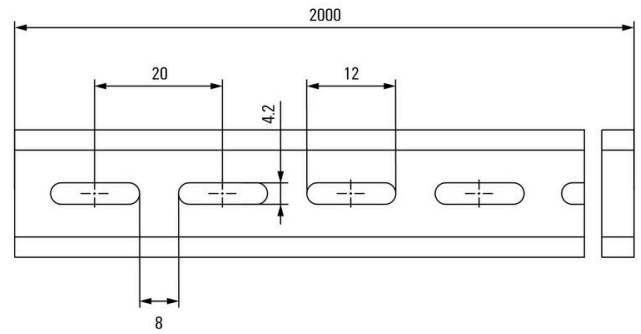

TS 15X5/LL 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドブラケット

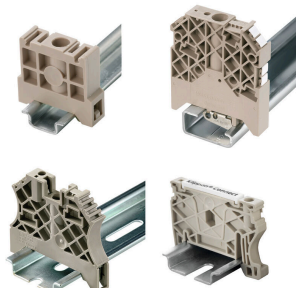


ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	EW 15	バージョン	
注文番号	0382860000	エンドブラケット, ページュ, TS 15, V-2, ポリアミド66, 幅: 10 mm,	
GTIN (EAN)	4008190187804	100 °C	
数量	50 ST		

アクセサリ

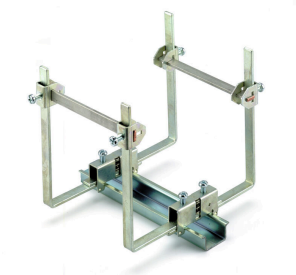


Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

種別	SO SH1	バージョン	
注文番号	0401460000	バスバーサポート, グレー, 100 °C, 幅: 24.5 mm, V-2, ポリアミド66,	
GTIN (EAN)	4008190188092	ねじ込み	
数量	20 ST		

エンドブラケット

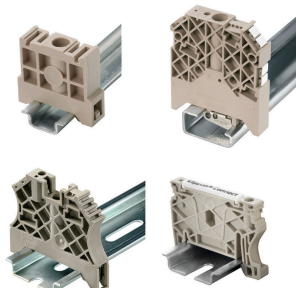

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	EW 15/2	バージョン	
注文番号	1071900000	エンドブラケット, ダークページュ, TS 15, HB, プラスチック, 幅: 8	
GTIN (EAN)	4008190462949	mm, 100 °C	
数量	50 ST		

TS 15X5/LL 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZEW 15	バージョン
注文番号	7920340000	エンドブラケット, ページュ, TS 15, V-2, プラスチック, 幅: 5 mm, 120
GTIN (EAN)	4032248238910	°C
数量	20 ST	