

## TS 35X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## 製品イメージ



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

## 一般注文データ

バージョン	端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 15 mm
注文番号	<a href="#">0236500000</a>
種別	TS 35X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190183967
数量	20 M

## TS 35X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	15 mm	奥行き (インチ)	0.5906 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	2000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	537.78 g		

## 温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 取り付けレール

溶ダーアイレット穴直径 (D)	5.2 mm		
設置アドバイス	直接実装		
標準	DIN EN 60715に準拠		
表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化		
厚さ	1.50 mm		
基本材質	スチール		
ターミナルレールの長さ	最小:	0 mm	
	公称	2000 mm	
	最大:	2000 mm	
スロット付きドリル穴	はい		
スリット長	25.00 mm		
スリットギャップ	11.00 mm		
IEC 60947-7-2 準拠の秒あたり短時間耐 電流	6 kA		
スリット幅	5.20 mm		
パンチ加工済取り付けレール	はい		
スリット幅			
短絡強度は E-Cu 電線に対応	50.00 mm <sup>2</sup>		
穿孔直径	5.20 mm		
孔の間隔、中心から中心	36 mm		
スリットギャップ			
スリット長			

## 分類


ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**TS 35X15/LL 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

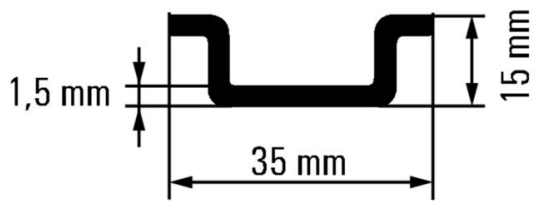

## TS 35X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## エンドブラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

種別	WEW 35/1	バージョン
注文番号	<a href="#">1059000000</a>	エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190172282	100 °C
数量	50 ST	
種別	WEW 35/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1061200000</a>	エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100
GTIN (EAN)	4008190030230	°C
数量	50 ST	
種別	ZEW 35	バージョン
注文番号	<a href="#">9540000000</a>	エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190956264	100 °C
数量	20 ST	
種別	ZEW 35/2	バージョン
注文番号	<a href="#">8630740000</a>	エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8 mm,
GTIN (EAN)	4032248348916	100 °C
数量	20 ST	
種別	EW 35	バージョン
注文番号	<a href="#">0383560000</a>	エンドブラケット, ベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
数量	50 ST	
種別	EW 35 GR 7032	バージョン
注文番号	<a href="#">0383530000</a>	エンドブラケット, グレー, TS 35, V-0, Wemid, 幅: 9 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4008190027322	
数量	50 ST	
種別	EW 35/SCHA/M3	バージョン
注文番号	<a href="#">0258660000</a>	エンドブラケット, ベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 16.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190033477	
数量	20 ST	

## DINレールサポート



## TS 35X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	TST 2/M5	バージョン
注文番号	<a href="#">1286600000</a>	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 5, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190144777	
数量	10 ST	
種別	TST 2/M6	バージョン
注文番号	<a href="#">0101700000</a>	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 6, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254	
数量	10 ST	
種別	TSTW 5/M5	バージョン
注文番号	<a href="#">0178100000</a>	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 5, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190059651	
数量	10 ST	
種別	TSTW 5/M5 ZN	バージョン
注文番号	<a href="#">1779100000</a>	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 5, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4032248169894	
数量	10 ST	
種別	TSTW 6/M6	バージョン
注文番号	<a href="#">0164000000</a>	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 6, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190095345	
数量	10 ST	
種別	TSTW D 4.3	バージョン
注文番号	<a href="#">1610110000</a>	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, without, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190185305	
数量	10 ST	

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	FKSC M4X6 D8/SW2	バージョン
注文番号	<a href="#">1567480000</a>	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
数量	100 ST	
種別	FKSC M5X8 D9/SW2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">0295900000</a>	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
数量	50 ST	

## TS 35X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取付け備品



統合、拡張、個別調整 - すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。


ラベル固定セット - SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

総合固定セット - TPSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

## 一般注文データ

種別	FKSC M6X8 D9/SW3	バージョン
注文番号	<a href="#">0642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), 取付けねじ, 基本材質: スチール
GTIN (EAN)	4008190058258	
数量	50 ST	

## 取り付けサポート

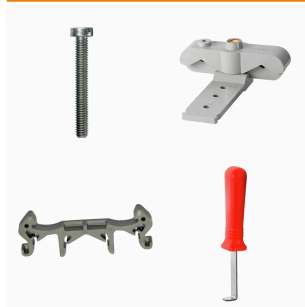

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	FKSC M6X12 D9/SW3	バージョン
注文番号	<a href="#">0353500000</a>	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
数量	50 ST	

## TS 35X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## DINレールサポート



## 一般注文データ

種別	SH 2	バージョン	
注文番号	<a href="#">0494920000</a>	バスバーサポート, ミディアムイエロー, 130 °C, 幅: 40 mm, V-0, KrG,	
GTIN (EAN)	4008190007584	ねじ込み	
数量	10 ST		

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	MOFU 35/LO/1	バージョン	
注文番号	<a href="#">0646260000</a>	取り付けフット (端子)	
GTIN (EAN)	4008190178574		
数量	20 ST		

## アクセサリ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

種別	FM 4/TS35	バージョン	
注文番号	<a href="#">0687900000</a>	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, 明色表面仕上, M	
GTIN (EAN)	4008190086459	4, 幅: 14 mm	
数量	40 ST		

## TS 35X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	WSH 1	バージョン
注文番号	<a href="#">1068700000</a>	アクセサリ, レールサポート, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
数量	10 ST	
種別	WSH 3/H/N	バージョン
注文番号	<a href="#">1715970000</a>	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
数量	10 ST	
種別	WSH 5	バージョン
注文番号	<a href="#">1080100000</a>	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
数量	10 ST	
種別	WSH 6	バージョン
注文番号	<a href="#">1080200000</a>	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
数量	10 ST	

## エンドキャップ




取り付けレールのエンドキャップは、鋭いエッジから保護し、取り付けレールの端から目視で閉鎖します。

## 一般注文データ

種別	TS END CAP 35X15	バージョン
注文番号	<a href="#">1283480000</a>	端子カバー, ダークベージュ, ポリプロピレン, 高さ: 37.5 mm, 幅: 7 mm, 深さ: 16.5 mm, HB
GTIN (EAN)	4050118077995	
数量	100 ST	

## Railsnapper

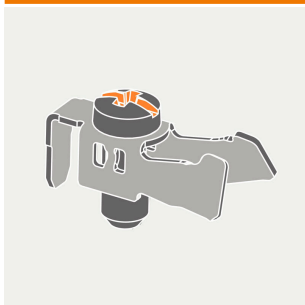

## 一般注文データ

種別	FMC 5.2/1.5 BR	バージョン
注文番号	<a href="#">2999810000</a>	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール
GTIN (EAN)	4099986900493	
数量	50 ST	

**TS 35X15/LL 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

アクセサリ

種別	FMC 5.2/1.5 SC	バージョン
注文番号	<a href="#">2999800000</a>	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール
GTIN (EAN)	4099986900486	
数量	50 ST	