

TS 35X15/2.3 2M/CU/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



銅は、使用されるすべての金属の中で最高の電気伝導率を備えています。銅レールは、最高レベルの短絡保護を備えています。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 端子レール, アクセサリ, 銅, 未処理, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 15 mm |
| 注文番号 | 0270100000 |
| 種別 | TS 35X15/2.3 2M/CU/BK |
| GTIN (EAN) | 4008190105136 |
| 数量 | 20 M |

TS 35X15/2.3 2M/CU/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 15 mm | 奥行き (インチ) | 0.5906 inch |
| 高さ | 35 mm | 高さ (インチ) | 1.378 inch |
| 幅 | 2000 mm | 幅 (インチ) | 78.74 inch |
| 正味重量 | 940 g | | |

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

取り付けレール

| | | | | | | | |
|-------------|---|-----|------|----|---------|-----|---------|
| 設置アドバイス | 直接実装 | | | | | | |
| 標準 | DIN EN 60715 | | | | | | |
| 表面仕上 | 未処理 | | | | | | |
| 厚さ | 2.30 mm | | | | | | |
| 基本材質 | 銅 | | | | | | |
| ターミナルレールの長さ | <table> <tr> <td>最小:</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td>公称</td> <td>2000 mm</td> </tr> <tr> <td>最大.</td> <td>2000 mm</td> </tr> </table> | 最小: | 0 mm | 公称 | 2000 mm | 最大. | 2000 mm |
| 最小: | 0 mm | | | | | | |
| 公称 | 2000 mm | | | | | | |
| 最大. | 2000 mm | | | | | | |

PEN機能の許容熱電流、最大 309.00 A

IEC 60947-7-2 準拠の秒あたり短時間耐 18 kA
電流

パンチ加工済取り付けレール いいえ

スリット幅

短絡強度は E-Cu 電線に対応 150.00 mm²

孔の間隔、中心から中心 0 mm

スリットギャップ

スリット長

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

TS 35X15/2.3 2M/CU/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

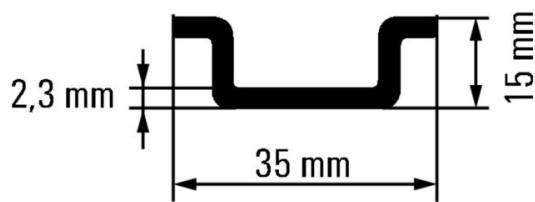

TS 35X15/2.3 2M/CU/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドプラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドプラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドプラケットには、グループマークー対応のマーキングオプション、およびテストプログラホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WEW 35/1 | バージョン |
| 注文番号 | 1059000000 | エンドプラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | WEW 35/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1061200000 | エンドプラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | ZEW 35 | バージョン |
| 注文番号 | 9540000000 | エンドプラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 6 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZEW 35/2 | バージョン |
| 注文番号 | 8630740000 | エンドプラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | EW 35 | バージョン |
| 注文番号 | 0383560000 | エンドプラケット, ベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | EW 35 GR 7032 | バージョン |
| 注文番号 | 0383530000 | エンドプラケット, グレー, TS 35, V-0, Wemid, 幅: 9 mm, 120 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | EW 35/SCHA/M3 | バージョン |
| 注文番号 | 0258660000 | エンドプラケット, ベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 16.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | |
| 数量 | 20 ST | |

DINレールサポート



TS 35X15/2.3 2M/CU/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | TST 2/M5 | バージョン |
| 注文番号 | 1286600000 | 取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 5, 幅: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190144777 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | TST 2/M6 | バージョン |
| 注文番号 | 0101700000 | 取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 6, 幅: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190069254 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | TSTW 5/M5 | バージョン |
| 注文番号 | 0178100000 | 取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 5, 幅: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190059651 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | TSTW 5/M5 ZN | バージョン |
| 注文番号 | 1779100000 | 取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 5, 幅: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248169894 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | TSTW 6/M6 | バージョン |
| 注文番号 | 0164000000 | 取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 6, 幅: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190095345 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | TSTW D 4.3 | バージョン |
| 注文番号 | 1610110000 | 取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, without, 幅: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190185305 | |
| 数量 | 10 ST | |

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 種別 | FKSC M4X6 D8/SW2 | バージョン |
| 注文番号 | 1567480000 | SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ,ねじ, 極数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 0295900000 | SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ,ねじ, 極数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | |
| 数量 | 50 ST | |

TS 35X15/2.3 2M/CU/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取付け備品



統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャー モデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェア キット

ハードウェア キットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

ラベル固定セット - SD は、プラスチック (Tropolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

総合固定セット - TPSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | FKSC M6X8 D9/SW3 | バージョン |
| 注文番号 | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), 取付けねじ, 基本材質: スチール |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| 数量 | 50 ST | |

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | FKSC M6X12 D9/SW3 | バージョン |
| 注文番号 | 0353500000 | SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ネジ, 極数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190139285 | |
| 数量 | 50 ST | |

TS 35X15/2.3 2M/CU/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DINレールサポート



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | SH 2 | バージョン |
| 注文番号 | 0494920000 | バスバーサポート, ミディアムイエロー, 130 °C, 幅: 40 mm, V-0, KrG, |
| GTIN (EAN) | 4008190007584 | ねじ込み |
| 数量 | 10 ST | |

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------|
| 種別 | MOFU 35/LO/1 | バージョン |
| 注文番号 | 0646260000 | 取り付けフット (端子) |
| GTIN (EAN) | 4008190178574 | |
| 数量 | 20 ST | |

アクセサリ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別 | FM 4/TS35 | バージョン |
| 注文番号 | 0687900000 | 取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール、明色表面仕上, M |
| GTIN (EAN) | 4008190086459 | 4, 幅: 14 mm |
| 数量 | 40 ST | |

TS 35X15/2.3 2M/CU/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 種別 | WSH 1 | バージョン |
| 注文番号 | 1068700000 | アクセサリ, レールサポート, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | WSH 3/H/N | バージョン |
| 注文番号 | 1715970000 | アクセサリ, レールサポート, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190353100 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | WSH 5 | バージョン |
| 注文番号 | 1080100000 | アクセサリ, レールサポート, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965143 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | WSH 6 | バージョン |
| 注文番号 | 1080200000 | アクセサリ, レールサポート, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 | |
| 数量 | 10 ST | |