


## DKSUE NSCH/ESCH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

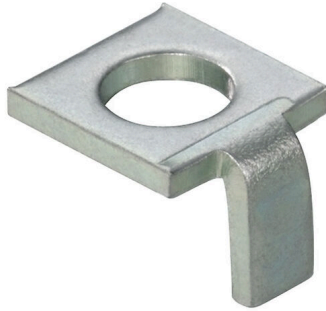

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

バージョン	固定エレメント (端子), 銀色, 高さ: 12.5 mm, 幅: 10 mm, スチール, 180 °C
注文番号	<a href="#">0280100000</a>
種別	DKSUE NSCH/ESCH
GTIN (EAN)	4008190036348
数量	100 items

## DKSUE NSCH/ESCH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	7.7 mm	奥行き (インチ)	0.3031 inch
高さ	12.5 mm	高さ (インチ)	0.4921 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.3937 inch
正味重量	1.31 g		

## 温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	180 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン	その他
-------	-----

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	13.50 mm
--------------	----------

## 材料データ

基本材質	スチール	色	銀色
------	------	---	----

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
------	------	-----------	-----

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		