

## NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

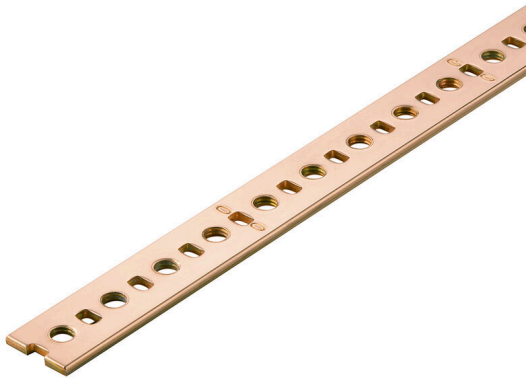

バスバーはさまざまな材質で、関連アクセサリも付属しているため、最小の設置スペースでケーブルを接続できます。アプリケーションに応じて、電位を収集、分布、損失させることができます。

## 一般注文データ

バージョン	バスバー (端子), ナチュラル, 高さ: 15 mm, 深さ: 2 mm, 銅
注文番号	<a href="#">0280200000</a>
種別	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
数量	10 M

## NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.0787 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
幅	1000 mm	幅 (インチ)	39.37 inch
正味重量	198.26 g		

## 温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式 ねじ接続

## 全般

設置アドバイス 直接実装 表面仕上 未処理

## 寸法

TS 35 オフセット 39 mm

## 材料データ

基本材質 銅 表面仕上 未処理  
色 ナチュラル

## 評価データ

公称電流 24 A

## 評価データ IECEx/ATEX

証明書番号 (IECEX) IECXULD13.0005U 最大導体断面積 (IECEX) 2.5 mm<sup>2</sup>

## 追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装

## 分類

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848  
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92

作成日 01.04.2026 03:04:52 MEZ

カタログステータス / 図面



## NSCH 1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取り付けサポート




当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	BFSC M5X8 SCHLITZ	バージョン
注文番号	<a href="#">0296700000</a>	取り付けネジ (端子), 5.00 mm, スチール, 深さ: 8.5 mm, 幅: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	高さ: 8.5 mm
数量	100 ST	
種別	DKSUE NSCH/ESCH	バージョン
注文番号	<a href="#">0280100000</a>	固定エレメント (端子), 銀色, 高さ: 12.5 mm, 幅: 10 mm, スチール,
GTIN (EAN)	4008190036348	180 °C
数量	100 ST	

## アクセサリ

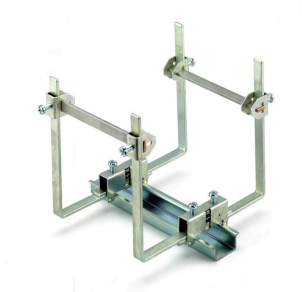

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

種別	SH 1	バージョン
注文番号	<a href="#">0299860000</a>	バスバーサポート, ベージュ, 100 °C, 幅: 26 mm, V-2, ポリアミド66,
GTIN (EAN)	4008190135133	ねじ込み
数量	20 ST	