

ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



バスバーはさまざまな材質で、関連アクセサリも付属しているため、最小の設置スペースでケーブルを接続できます。アプリケーションに応じて、電位を収集、分布、損失させることができます。

一般注文データ

バージョン	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 12 mm, 深さ: 2 mm, スチール
注文番号	0280300000
種別	ESCH 1 M
GTIN (EAN)	4008190143053
数量	10 M

ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.0787 inch
高さ	12 mm	高さ (インチ)	0.4724 inch
幅	1000 mm	幅 (インチ)	39.37 inch
正味重量	133.76 g		

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式 ねじ接続

全般

設置アドバイス 直接実装 表面仕上 亜鉛めっき

材料データ

基本材質 スチール 表面仕上 亜鉛めっき
色 銀色

評価データ

公称電流 24 A

追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けサポート




当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	BFSC M5X8 SCHLITZ	バージョン
注文番号	0296700000	取り付けネジ (端子), 5.00 mm, スチール, 深さ: 8.5 mm, 幅: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	高さ: 8.5 mm
数量	100 ST	
種別	DKSUE NSCH/ESCH	バージョン
注文番号	0280100000	固定エレメント (端子), 銀色, 高さ: 12.5 mm, 幅: 10 mm, スチール,
GTIN (EAN)	4008190036348	180 °C
数量	100 ST	

アクセサリ

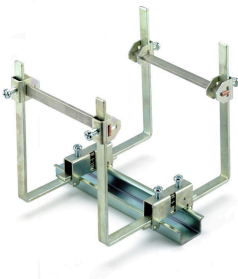

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

種別	SH 1	バージョン
注文番号	0299860000	バスバーサポート, ベージュ, 100 °C, 幅: 26 mm, V-2, ポリアミド66,
GTIN (EAN)	4008190135133	ねじ込み
数量	20 ST	