

## SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SCHT 5 S グループタグキャリアは、TS 32 取り付けレール (G レール) または TS 35 取付レール (トップハットレール) に直接クリップ固定されています。したがって、端子とその種別に関係なく、端子ストリップにラベリングを実施できます。

SchT 5 と SchT 5S には、ESO 5、STR 5 保護ストリップが取り付けられています。

SchT7は、クランプネジに容易にアクセス可能な差し込み板対応のヒンジ付属グループタグキャリアです。

SchT 7 には、ESO 7、STR 7 の保護ストリップまたは DEK 5 が取り付けられています。

差し込み板および保護ストリップは、「アクセサリ」の下にあります。

## 一般注文データ

バージョン	SCHT, 端子マーカー, 44.5 x 19.5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 黒色
注文番号	<a href="#">0292460000</a>
種別	SCHT 5
GTIN (EAN)	4008190105440
数量	20 items

## SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	44.5 mm	高さ (インチ)	1.752 inch
幅	19.5 mm	幅 (インチ)	0.7677 inch
正味重量	7.9 g		

## 温度

動作温度範囲 -40...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.019 kg CO2 eq.

## 一般データ

印刷の配置	水平および垂直
印刷種別	ニュートラル
幅	19.5 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	黒色
ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド66
印刷文字	非搭載
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム コンポーネント部品
組み合わせごとのマーカー数	1 Component part = Terminal marker
動作温度範囲	-40...100 °C
用途/製造元	Weidmueller

## コネクタマーカー

ピッチ (mm) (P) 5.00 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

## SCHT 5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com


## STR 透明ストリップ



## 一般注文データ

種別	STR 5 F.SCHT 5	バージョン
注文番号	<a href="#">0294000000</a>	端子台マーカー, 保護キャップ, 40 x 16.5 mm, 透明
GTIN (EAN)	4008190099497	
数量	20 ST	

## ESO インサートタグ

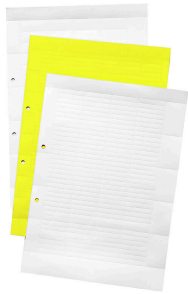

## 一般注文データ

種別	ESO 5 DIN A4 WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1607710000</a>	端子台マーカー, マーカーの挿入, 40 x 16.5 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190206109	
数量	10 ST	
種別	ESO 5 DIN A4 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1631350000</a>	端子台マーカー, マーカーの挿入, 40 x 16.5 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190206208	
数量	10 ST	
種別	ESO 5 P DIN A4 WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1670370000</a>	端子台マーカー, マーカーの挿入, 40 x 16.5 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190430696	
数量	10 ST	
種別	ESO 5 P DIN A4 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1670380000</a>	端子台マーカー, マーカーの挿入, 40 x 16.5 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190430702	
数量	10 ST	


## SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 空白

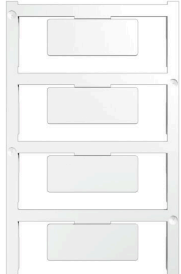

ELS MultiCard マーカーは、PrintJet プロッタまたは SMark プリンターで印刷できます。特に、PrintJet AVANCED を使用したカラー印刷では、ケーブルや端子ストリップをさまざまな方法で識別することができます。8/30 ケーブルマーカーまたは EM8/30 グループタグ キャリアで使用する ELS WKM 6/30 SchT5S グループタグキャリアで使用する ELS 7/40 18/43 ケーブルマーカーまたは SchT5 グループタグ WKM タグで使用する ELS 16/40 カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ELS 16/40 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1045620000</a>	ELS, マーカーの挿入, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248779611	
数量	40 ST	
種別	ELS 16/40 MC NE GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1045630000</a>	ELS, マーカーの挿入, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4032248779628	
数量	40 ST	