

TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

ステンレススチールは、純度と耐食性の高い全種類のスチール(合金)の総称です。

一般注文データ

バージョン	端子レール, アクセサリ, ステンレススチール、防錆性, 未処理, 幅: 2000 mm, 高さ: 33 mm, 深さ: 15 mm
注文番号	0293220000
種別	TS 32X15 2M/CRN
GTIN (EAN)	4032248014026
数量	20 M

TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	15 mm	奥行き (インチ)	0.5906 inch
高さ	33 mm	高さ (インチ)	1.2992 inch
幅	2000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	612.33 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

取り付けレール

設置アドバイス	直接実装						
標準	DIN EN 60715						
表面仕上	未処理						
厚さ	1.50 mm						
基本材質	ステンレススチール、防錆性						
ターミナルレールの長さ	<table border="1"> <tr> <td>最小:</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td>公称</td> <td>2000 mm</td> </tr> <tr> <td>最大.</td> <td>2000 mm</td> </tr> </table>	最小:	0 mm	公称	2000 mm	最大.	2000 mm
最小:	0 mm						
公称	2000 mm						
最大.	2000 mm						
パンチ加工済取り付けレール	いいえ						
スリット幅							
孔の間隔、中心から中心	0 mm						
スリットギャップ							
スリット長							

分類


ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

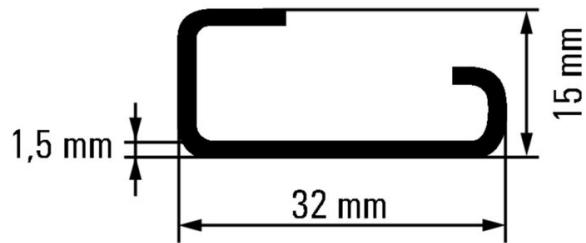

TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	FKSC M5X8 D9/SW2.5	バージョン
注文番号	0295900000	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
数量	50 ST	