
## TW SAK2.5 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

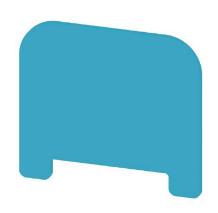





エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、 エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの 使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧 を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子 に指で触れないようにします。

## 一般注文データ

バージョン	仕切板 (端子), 青色, 高さ: 50 mm, 幅: 1.5 mm, V-2, PA 66
注文番号	<u>0302880000</u>
種別	TW SAK2.5 BL
GTIN (EAN)	4008190047948
数量	20 items

カタログステータス / 図面 1

## TW SAK2.5 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ	44 mm	奥行き(インチ)	1.7323 inch	
<u> </u>	50 mm	 高さ(インチ)	1.9685 inch	
·····································	1.5 mm	<u> </u>	0.0591 inch	
正味重量	3.19 g	1166 (1 = 7 )		
温度				
, 保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C	
本色温及 連続動作温度、最小	-50 °C		100 °C	
環境製品コンプライアンス		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
RoHS 対応状況	************************************			
REACH SVHC				
	0.1Wt/0 @ pe/2 @ 0 W11	0.00 0.00 0.00 0.00		
システム仕様				
バージョン	中板			
全般			,	
投置アドバイス	直接実装			
材料データ				
基本材質	PA 66	4.	青色	
墨平均員 UL 94 可燃性等級	V-2	色	月七	
追加の技術データ	V 2		<u> </u>	
篏合仕様	いいえ	設置アドバイス	直接実装	
分類				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
TIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
CLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
CLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-0	
ECLASS 13.0	27-25-05-01	LCLASS 14.0		

カタログステータス / 図面 2