


## H35,0/39 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

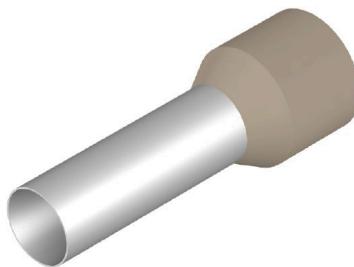

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 28 mm, 25 mm, ベージュ
注文番号	<a href="#">0317300000</a>
種別	H35,0/39 BE
GTIN (EAN)	4008190151294
数量	50 items
パッケージ	弛緩

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

## 寸法と重量

正味重量 1.75 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、ページュ	バージョン	標準
------	------------------------------	-------	----

## ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	8.3 mm	接点面長さ (L2)	25 mm
カラー直径 (D2)	12.7 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.4 mm
L1 (mm)	39.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 2
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm	被覆剥き長さ	28 mm
導体断面	35 mm <sup>2</sup>	カラーコード	Weidmueller

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H35,0/39 BE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

