

## BB 1 AKB 4


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

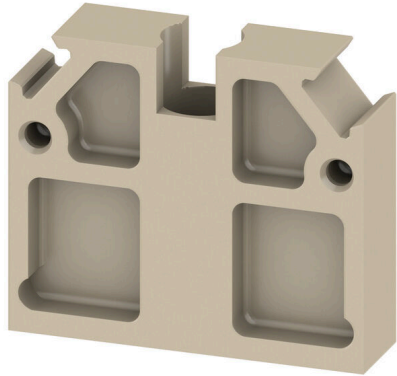

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

バージョン	仕切板 (端子), ページュ, 高さ: 27 mm, 幅: 7 mm, V-2, PA 66
注文番号	<a href="#">0320560000</a>
種別	BB 1 AKB 4
GTIN (EAN)	4008190102555
数量	50 items

## BB 1 AKB 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	23 mm	奥行き (インチ)	0.9055 inch
高さ	27 mm	高さ (インチ)	1.063 inch
幅	7 mm	幅 (インチ)	0.2756 inch
正味重量	2.34 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン 取付用フード

## 全般

設置アドバイス 直接実装

## 材料データ

基本材質	PA 66	色	ベージュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 追加の技術データ

嵌合仕様	いいえ	設置アドバイス	直接実装
------	-----	---------	------

## 分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		