

## QL 3 SAKS4


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

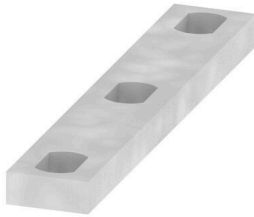

統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 24.00, 絶縁: いいえ, 幅: 58 mm
注文番号	<a href="#">0328100000</a>
種別	QL 3 SAKS4
GTIN (EAN)	4008190097639
数量	20 items

## QL 3 SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	4 mm	奥行き (インチ)	0.1575 inch
高さ	10 mm	高さ (インチ)	0.3937 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
正味重量	17.28 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン 交差接続リンク

## 全般

極数	3	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 24.00 mm

## 材料データ

基本材質	銅	色	グレー
------	---	---	-----

## 評価データ

定格電圧	400 V	公称電流	47 A
------	-------	------	------

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

## 分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## QL 3 SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	BFSC M4X9T	バージョン
注文番号	<a href="#">0103300000</a>	取り付けネジ (端子), 4.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 高さ: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190023348	
数量	100 ST	
種別	SS M4 D 128-A 4	バージョン
注文番号	<a href="#">0136400000</a>	ロックワッシャー, 銅
GTIN (EAN)	4008190118143	
数量	100 ST	