

QVS 3 SAKT1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

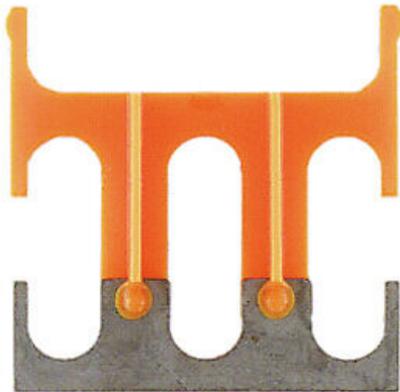

QVS3 032930

電流および電圧トランスフォーマーの配線
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で
す。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子, ねじ込み, ページュ, 41 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 12.00, 絶縁: はい, 幅: 22 mm
注文番号	0329300000
種別	QVS 3 SAKT1+2
GTIN (EAN)	4008190084714
数量	20 items

QVS 3 SAKT1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	4.5 mm	奥行き (インチ)	0.1772 inch
高さ	22 mm	高さ (インチ)	0.8661 inch
幅	22 mm	幅 (インチ)	0.8661 inch
正味重量	1.6 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

全般

極数	3	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	12.00 mm
--------------	----------

材料データ

基本材質	PA 66	色	ベージュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

評価データ

定格電圧	400 V	公称電流	41 A
------	-------	------	------

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み

分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		