

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









アルミ製の Klippon® K エンクロージャーは、非常に広い範囲での使用に適しています。エンクロージャー内に多種のコンポーネントを設置でき、特に高温耐性、優れたIP 保護、優れた衝撃耐性が役立ちます。

お客様がどのアプリケーションを計画していようとも、 ワイドミュラーはお客様の要件に正確に合った広範なア ルミニウム製エンクロージャーを提供できます。

Klippon® K の危険場所対応エンクロージャーは、ご要望 に応じてご利用いただけます。

当社の幅広い製品範囲には、次のような利点があります:

- 次のふたつの表面仕上がご利用いただけます。ナチュラル仕上、および粉体コート仕上(RAL 7001)
- クロロプレン成形シールを標準装備 (シリコーン成形 シールはオプションで利用可能)
- 19種のエンクロージャーサイズに対応した、マイナス ネジヘッド搭載の標準クロージャーシステム
- ガスケット領域外の取り付け孔
- 高い IP 保護等級: DIN EN 60529 準拠 IP66、IP67、および IP68
- 最大 7 (10) ジュールの衝撃耐性
- ATEX、IECEx、cULus、DNV GL、および空エンクロージャー規格に準拠した、エンクロージャーの認証取得。
- EN 45545-2:2013 に準拠した鉄道アプリケーションに 適合
- 合金による塩水への耐性
- スレッド穿孔および多種の端末設定搭載の標準分電器エンクロージャー

#### 一般注文データ

バージョン	KlipponK(アルミニウムの空エンクロージャ), 空 エンクロージャ, アルミニウム製エンクロージャ, 高さ: 160 mm, 幅: 200 mm, 深さ: 100 mm, 基本 材質: アルミニウムAlSi12, 未処理, 銀色
注文番号	0342500000
種別	KLIPPON K6
GTIN (EAN)	4008190059804
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

7	下記	

 MAMID承認件数	110
	( C C(VL)us ( N)
	LISTED

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cULus)	E197061

## 寸法と重量

深さ	100 mm	奥行き(インチ)	3.937 inch
高さ	160 mm	高さ (インチ)	6.2992 inch
幅	200 mm	幅(インチ)	7.874 inch
取付寸法 - 高さ	140 mm	 取付寸法 - 幅	180 mm
正味重量	1800 g		

## 温度

動作温度 -40 ℃...80 ℃

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルグランド、上**/**下

M20	7	M12	17
M40	2	M32	3
M25	4	M16	12

## ケーブルグランド、右

M25	2	M16	6
M40	1	M32	2
M20	3	M12	6

## ケーブルグランド、左

M12	6	M16	6
M32	2	M25	2
M20	3	M40	1

## 一般な情報

カバー素材厚み	3 mm
動作温度、最大	80 °C
蓋付け	マイナスM5 torxステンレ
	スねじ
表面仕上	未処理
保護度合い	IP66, IP67, IP68
シール材	クロロプレン
積分固定	ねじ穴M5
注:保護等級	IP68 (t=72h、h=1m)

筐体素材厚	4.6 mm
動作温度、最小	-40 °C
標準	EN 45545-2:2013
衝撃耐性	10 Jバージョン標準
基本材質	アルミニウムAlSi12
蓋ネジ用トルク	2.5 Nm
エンクロージャ付属品	孔6 mm
保護等級(UL)	Type 4, Type 4X



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

蓋のねじ数	4	アクセス開口:幅	190.8 mm
	いいえ	最大ペイロード	3.2 kg
蓋	はい	アクセス開口部:高さ	150.8 mm
使用範囲	プロセス業界, 輸送, 海洋工学, 包装業界, 港湾施設, 機械製造		
垂直アセンブリ			
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*	WDU 4 / ZDU 4	•
VVDO 2,3 / 2DO 2,3 / 1DO 2,3		VVD0 47 2D0 4	
水平アセンブリ			
WDU 10 / ZDU 10	1x12	WDU 16 / ZDU 16	1x10
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x25	WDU 4 / ZDU 4	1x21
WDU 6 / ZDU 6	1x16		
証明書番号の格納装置			
DoC LVD(適合宣言番号)	DE PS2410 160412 001ISS03	認証書番号(DNV)	TAE00002SM
承認条件	cULus, RMRS, DNV	証明書番号(cULus)	E197061
分類	,		'
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

## 寸法図

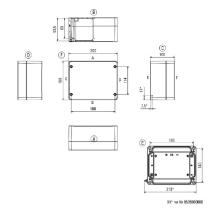



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# クセサリ

#### Klippon® K - ヒンジ



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端 子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロー ジャーを製造し、供給することができます。

## -般注文データ

種別 HG K+POK 注文番号 1580360000

4008190203542

数量 1 ST

GTIN (EAN)

バージョン

KLIPPONPOK, 外部接続, ヒンジ, 基本材質: アルミニウムAISi12, 銀色

#### Klippon® K - 取り付けプレート



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端 子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロ-ジャーを製造し、供給することができます。

#### -般注文データ

種別 MOPL K6 STAHL 注文番号 3073110000 GTIN (EAN) 4008190858049 数量 1 ST

バージョン

KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ),取り付けプレート,取 り付けプレート, 高さ: 145 mm, 幅: 183 mm, 深さ: 2 mm, 基本材質:

スチール板、亜鉛メッキ, 亜鉛めっき, 銀色

#### スペーサー



3種の長さ展開の取り付けレールまたは DIN レールと、 エンクロージャーの後壁との間の距離間隔を広げるステ ンレススチール製スペーサー。

#### -般注文データ

SP M6 15 MSZN 種別 注文番号 3896100000

4008190857851

バージョン

Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深

さ: 15 mm, 基本材質: スチール, 銀色

数量

GTIN (EAN)

2 ST

作成日 09.11.2025 08:47:30 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

種別	SP M6 20 MSZN	パージョン
注文番号	<u>3896200000</u>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深
GTIN (EAN)	4008190850234	さ: 20 mm, 基本材質: スチール, 銀色
数量	2 ST	
種別	SP M6 30 MSZN	バージョン
種別 注文番号	SP M6 30 MSZN 3896300000	パージョン Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深
	· · · · · · · · · · · · · · ·	

### 奥行 7.5 mm



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

#### 一般注文データ

種別 TS35/172 KLIPPON K6 CSS パージョン 注文番号 1910110000 レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 172 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛 GTIN (EAN) 4032248537020 めっき, クロムメッキ 数量 1 ST

## Klippon® K - 壁取り付けホルダー





Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ・ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

種別	KLIPPON K MF KIT 16	バージョン
注文番号	9529080000	KlipponK(アルミニウムの空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラ
GTIN (EAN)	4008190916299	グ, 高さ: 70 mm, 幅: 33.5 mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: ステンレスス
数量	1 ST	チール 1.4301, 銀色

作成日 09.11.2025 08:47:30 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# クセサ

#### 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広 い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツー ルから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネント を最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組 み立てを容易にします。

#### -般注文データ

種別 FKSC M5X8 D9/SW2.5

注文番号 0295900000

GTIN (EAN) 4008190133337

50 ST 数量

バージョン

SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1

#### 奥行 7.5 mm



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- ・壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端 子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロー ジャーを製造し、供給することができます。

## -般注文データ

種別 TS35X7 5 ST K6 注文番号 8000003903 GTIN (EAN) 4050118652666

20 ST

バージョン

レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 172 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛

めっき,クロムメッキ

#### 奥行 15 mm



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端 子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロー ジャーを製造し、供給することができます。

#### -般注文データ

TS35X15 ST K6 種別 バージョン 注文番号 8000073096 4064675337072

レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 172 mm, スロット付き, スチール, ガル

バニ亜鉛メッキおよび不動態化

数量 20 ST

GTIN (EAN)

作成日 09.11.2025 08:47:30 MEZ