

VH 25.4/6.3/4.3


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

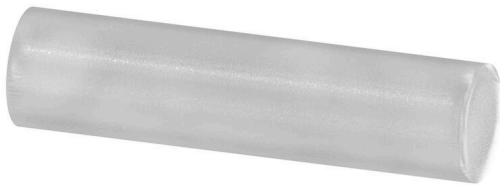

当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

バージョン	Dummy fuse
注文番号	0446200000
種別	VH 25.4/6.3/4.3
GTIN (EAN)	4008 1905 19759
数量	10 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 3.63 g

温度

保管温度 動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 53c5e4c7-0e6f-4408-bec9-b75fd451d299

システム仕様

バージョン 交差接続リンク

材料データ

色 ベージュ UL 94 可燃性等級 None

評価データ

定格電圧 400 V 公称電流 19 A

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		