

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

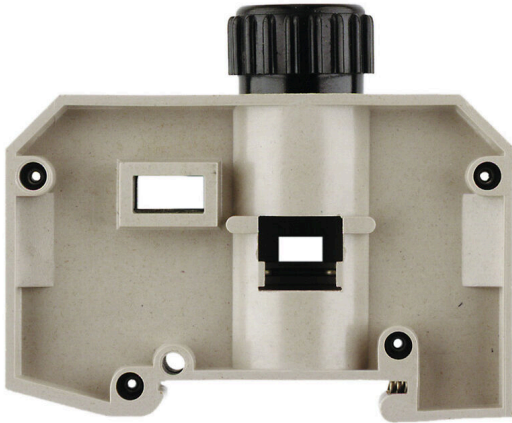

ヒューズ端子台およびコンポーネント端子台により、保護素子や機能素子を端子ストリップへ直接組み込むことができます。ヒューズ端子台には、電気回路を過負荷から確実に保護するための内蔵ヒューズホルダーが含まれており、制御および分電器バーシステムに最適です。コンポーネント端子台を使用すると、ダイオード、抵抗、LEDなどの電子コンポーネントを配線に直接組み込むことができます。これにより、スイッチング機能を省スペースかつ明確に配置した実装と、信号の分離が可能になります。両種の端子台により、安全性の高い、容易なメンテナンス、コンパクトで機能指向の設置が実現します。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 10 mm ² , 16 A, 400 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35 |
| 注文番号 | 0501800000 |
| 種別 | SAKS 4/35 DB |
| GTIN (EAN) | 4008 190045067 |
| 数量 | 20 items |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|--------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | ULウェブサイト |
| 証明書番号 (UR) | E60693 |

寸法と重量

| | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 深さ | 65 mm | 奥行き (インチ) | 2.5591 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 66 mm | 高さ | 75 mm |
| 高さ (インチ) | 2.9527 inch | 幅 | 24 mm |
| 幅 (インチ) | 0.9449 inch | 正味重量 | 77.95 g |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -60 °C...85 °C |
| 連続動作温度、最小 | -60 °C | 連続動作温度、最大 | 130 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

CSA評価データ

| | | | |
|---------------|--------|--------------|-----------|
| 配線の最大断面 (CSA) | 8 AWG | 電圧規模C (CSA) | 600 V |
| 電流の規模C (CSA) | 30 A | 証明書番号 (CSA) | 12400-188 |
| 電圧規模B (CSA) | 600 V | 電流の規模B (CSA) | 30 A |
| 電圧規模D (CSA) | 600 V | 電流の規模D (CSA) | 5 A |
| 配線の最小断面 (CSA) | 22 AWG | | |

UL評価データ

| | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 導体サイズ工場配線最大 (UR) | 8 AWG | 電流の規模C (UR) | 30 A |
| 電圧規模C (UR) | 600 V | 導体サイズ工場配線最小 (UR) | 26 AWG |
| 証明書番号 (UR) | E60693 | 導体サイズフィールド配線最小 (UR) | 22 AWG |
| 導体サイズフィールド配線最大 (UR) | 8 AWG | | |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | | |
|---|----------------------|---|--------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ | B6 | 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 8 |
| 接続方向 | 横向きに | 締めトルク、最大 | 2.4 Nm |
| 締めトルク、最小 | 1.2 Nm | 被覆剥き長さ | 14 mm |
| 接続方式 2 | ねじ接続 | 接続方式 | ねじ接続 |
| 接続数 | 2 | クランプ範囲、最大 | 16 mm ² |
| クランプ範囲、最小 | 0.22 mm ² | クランプネジ | M 4 |
| 刃寸法 | 1.0 x 5.5 mm | 配線接続断面積 AWG、最小 | AWG 22 |
| 配線接続断面積、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.22 mm ² | 配線接続断面積、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 10 mm ² |
| 配線接続断面積、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.22 mm ² | 配線接続断面積、細径撚線、最大 | 10 mm ² |
| 配線接続断面積、細径撚線、最小 | 0.22 mm ² | 接続断面積、撚線、最大 | 10 mm ² |

技術データ

| | | | |
|------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 接続断面、燃線、最小 | 0.22 mm ² | 配線接続断面ソリッドコア、最大 | 16 mm ² |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.22 mm ² | 接続断面、細径燃線、最大 | 10 mm ² |
| 接続断面、細径燃線、最小 | 0.22 mm ² | | |

クランプ用コンダクタ (追加接続)

| | | | |
|-----------|------|---|--------------------|
| 接続方向、追加接続 | 横向きに | 導体断面、フレキシブルおよびプラスチックカラー DIN 46228/1、追加接続、最大 | 10 mm ² |
| 接続種別、追加接続 | ねじ接続 | | |

システム仕様

| | | | |
|-----------------|---|---------------|-----|
| バージョン | ねじ接続、ヒューズカートリッジ、ねじ込み可能な交差接続用、コネクタ無しの終端部 | エンドカバープレートの要求 | いいえ |
| 電位数 | 1 | レベル数 | 1 |
| レベルごとのクランプポイント数 | 2 | 層ごとの電位数 | 1 |
| 内部で交差接続されたレベル | いいえ | PE 接続 | いいえ |
| 取り付けレール | TS 35 | N 関数 | いいえ |
| PE 関数 | いいえ | PEN 関数 | いいえ |

ヒューズ端子

| | | | |
|------------|-------|-----------------------|-------|
| カートリッジヒューズ | E14 | ヒューズホルダー (カートリッジホルダー) | ねじ固定用 |
| 表示電圧種別 | AC/DC | ディスプレイ | LEDなし |
| 動作電圧、最大 | 400 V | | |

全般

| | | | |
|----------------|--------|---------|---------------|
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 8 | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 22 | 標準 | IEC 60947-7-3 |
| 取り付けレール | TS 35 | | |

材料データ

| | | | |
|-------------|----------|---|---------|
| 基本材質 | KrG | 色 | ダークベージュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-0, 5VA | | |

評価データ

| | | | |
|------------|--------------------|------------------------|---------|
| 定格断面 | 10 mm ² | 定格電圧 | 400 V |
| 隣接端子への定格電圧 | 400 V | 定格 DC 電圧 | 400 V |
| 公称電流 | 16 A | 最大導体電流 | 16 A |
| 標準 | IEC 60947-7-3 | IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 0.56 mΩ |
| 定格インパルス耐電圧 | 6 kV | IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 1.82 W |
| 汚染度 | 3 | | |

追加の技術データ

| | | | |
|---------|------|-----------|-----|
| 開放側面 | 閉 | 類似端子数 | 1 |
| 設置アドバイス | 直接実装 | 爆発試験バージョン | いいえ |
| 取り付け方式 | 嵌合仕様 | | |

技術データ

重要なメモ

製品情報 電圧は、選択したヒューズエレメントまたはインジケータライトによって異なります

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000899 | ETIM 9.0 | EC000899 |
| ETIM 10.0 | EC000899 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 | | |

図面



SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外してき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | QL 2 SAKS4 | バージョン |
| 注文番号 | 0328000000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 2, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190071165 | (P): 24.00, 絶縁: いいえ, 幅: 34 mm |
| 数量 | 20 ST | |

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | QL 3 SAKS4 | バージョン |
| 注文番号 | 0328100000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 3, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190097639 | (P): 24.00, 絶縁: いいえ, 幅: 58 mm |
| 数量 | 20 ST | |

プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外してき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | QL 10 SAKS4 | バージョン |
| 注文番号 | 0339000000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 10, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190025335 | (P): 10.00, 絶縁: いいえ, 幅: 226 mm |
| 数量 | 20 ST | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SS M4 D 128-A 4 | バージョン |
| 注文番号 | 0136400000 | ロックワッシャー, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190118143 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | BFSC M4X9T | バージョン |
| 注文番号 | 0103300000 | 取り付けネジ (端子), 4.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190023348 | |
| 数量 | 100 ST | |

ヒューズ



当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 種別 | E 14/2A RS | バージョン |
| 注文番号 | 0137400000 | アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ |
| GTIN (EAN) | 4008190069094 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | E 14/4A BR | バージョン |
| 注文番号 | 0137500000 | アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ |
| GTIN (EAN) | 4008190142629 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | E 14/6A GN | バージョン |
| 注文番号 | 0328300000 | アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ |
| GTIN (EAN) | 4008190002190 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | E 14/10A RT | バージョン |
| 注文番号 | 0328400000 | アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ |
| GTIN (EAN) | 4008190000288 | |
| 数量 | 10 ST | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | E 14/16A GR | バージョン |
| 注文番号 | 0328500000 | アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ |
| GTIN (EAN) | 4008190152161 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | P 14/2 D01 RS SAKS4 | バージョン |
| 注文番号 | 0138000000 | ヒューズゲージリング (端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, ピンク |
| GTIN (EAN) | 4008190114664 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | P 14/6 D01 GN SAKS4 | バージョン |
| 注文番号 | 0328600000 | ヒューズゲージリング (端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, 緑色 |
| GTIN (EAN) | 4008190004248 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | P 14/10 D01 RT SAKS4 | バージョン |
| 注文番号 | 0328700000 | ヒューズゲージリング (端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190010294 | |
| 数量 | 50 ST | |

ヒューズホルダー



ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別 | SK E14 SAKS4 | バージョン |
| 注文番号 | 0339410000 | スクリューカバーキャップ (端子) |
| GTIN (EAN) | 4008190032104 | |
| 数量 | 20 ST | |

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/5 MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1609810000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 200 ST | |

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/5 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1609801044 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | 白色 |
| 数量 | 1000 ST | |

SchT グループマーカーキャリア



CHT 5 S グループタグキャリアは、TS 32 取り付けレール (G レール) または TS 35 取付レール (トップハットレール) に直接クリップ固定されています。したがって、端子とその種別に関係なく、端子ストリップにラベリングを実施できます。

SchT 5 と SchT 5S には、ESO 5、STR 5 保護ストリップが取り付けられています。

SchT7は、クランプネジに容易にアクセス可能な差し込み板対応のヒンジ付属グループタグキャリアです。

SchT 7 には、ESO 7、STR 7 の保護ストリップまたは DEK 5 が取り付けられています。

差し込み板および保護ストリップは、「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SCHT 7 | バージョン |
| 注文番号 | 0517960000 | SCHT, 端子マーカー, 39.3 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 20 ST | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドブラケット




ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | EW 35 | バージョン |
| 注文番号 | 0383560000 | エンドブラケット, ページュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | EWK 1 | バージョン |
| 注文番号 | 0206160000 | エンドブラケット, ページュ, TS 32, V-0, Wemid, 幅: 9 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190080020 | |
| 数量 | 50 ST | |

渡り配線

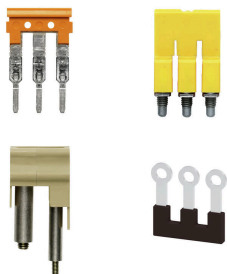

隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | Q 2 SAK10 | バージョン |
| 注文番号 | 0457100000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 2, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190103545 | (P): 9.90, 絶縁: いいえ, 幅: 16.9 mm |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | Q 3 SAK10 | バージョン |
| 注文番号 | 0457200000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 3, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190135379 | (P): 9.90, 絶縁: いいえ, 幅: 26.8 mm |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | Q 4 SAK10 | バージョン |
| 注文番号 | 0457300000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 4, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190129750 | (P): 9.90, 絶縁: いいえ, 幅: 36.7 mm |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | Q 10 SAK10 | バージョン |
| 注文番号 | 0457400000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 10, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190016166 | (P): 9.90, 絶縁: いいえ, 幅: 96.1 mm |
| 数量 | 20 ST | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| 種別 | PS 4 F.STB 4 | バージョン | |
| 注文番号 | 0299600000 | テストアダプター (端子), 230 V | |
| GTIN (EAN) | 4008190074043 | | |
| 数量 | 20 ST | | |

取り付けサポート




当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 種別 | BFSC M3X22 PA/RT | バージョン | |
| 注文番号 | 0128900000 | 取り付けネジ (端子), 3.00 mm, ポリアミド66, 深さ: 4.8 mm, 幅: 4.8 mm, 高さ: 22 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190084158 | | |
| 数量 | 100 ST | | |
| 種別 | BFSC M3X25 | バージョン | |
| 注文番号 | 0292500000 | 取り付けネジ (端子), 3.00 mm, スチール, 深さ: 4.8 mm, 幅: 4.8 mm, 高さ: 25 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190177027 | | |
| 数量 | 100 ST | | |

渡り配線

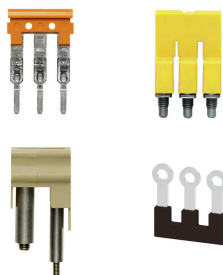

隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | VH 19/5/3.4 | バージョン |
| 注文番号 | 0285100000 | 接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 5 mm, 高さ: 5 mm, 深さ: 17.5, 極数: 1, 銅・亜鉛 |
| GTIN (EAN) | 4008190189297 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | VL 2 SAK6/10/SAKB | バージョン |
| 注文番号 | 0135900000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.50, 絶縁: いいえ, 幅: 1.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190036409 | |
| 数量 | 50 ST | |

 警告カバー



フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | AD 4 SAK10 | バージョン |
| 注文番号 | 0178600000 | 端子カバー, 黄色, PVC, 高さ: 39.6 mm, 幅: 25 mm, 深さ: 1 mm, HB |
| GTIN (EAN) | 4008190068288 | |
| 数量 | 50 ST | |

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | QL 2 SAKB10 | バージョン |
| 注文番号 | 0114100000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 10.00, 絶縁: いいえ, 幅: 17 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190056605 | |
| 数量 | 100 ST | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | QL 10 SAKB10 | バージョン |
| 注文番号 | 0338400000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4008190139452 | (mm) (P): 6.00, 絶縁: いいえ, 幅: 97 mm |
| 数量 | 20 ST | |

エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学および電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | AP SAKB/C/T KRG | バージョン |
| 注文番号 | 0146720000 | 端子用エンドプレート, ダークベージュ, 黄色, 高さ: 65 mm, 幅: 3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190027995 | V-0, KrG, 嵌合仕様: はい |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | TW SAKB/C/T | バージョン |
| 注文番号 | 0242920000 | 仕切板 (端子), ベージュ, 高さ: 75 mm, 幅: 3 mm, V-2, KrG |
| GTIN (EAN) | 4008190069933 | |
| 数量 | 20 ST | |

プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | QL 2 SAKH10 | バージョン |
| 注文番号 | 0131400000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 2, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190114237 | (P): 14.00, 絶縁: いいえ, 幅: 16.9 mm |
| 数量 | 50 ST | |

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | QL 3 SAKH10 | バージョン |
| 注文番号 | 0131500000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 3, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190056490 | (P): 14.00, 絶縁: いいえ, 幅: 26.8 mm |
| 数量 | 50 ST | |

プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外して、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | QL 10 SAKH10 | バージョン |
| 注文番号 | 0338700000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 10, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190039424 | (P): 6.00, 絶縁: いいえ, 幅: 96.1 mm |
| 数量 | 20 ST | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 種別 | VH 12/4.9/3.3 | バージョン | |
| 注文番号 | 0249000000 | 接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 4.9 mm, 高さ: 4.9 mm, 深さ: 12 mm, 極数: 1, 銅 | |
| GTIN (EAN) | 4008190129507 | | |
| 数量 | 100 ST | | |

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|--|
| 種別 | KISC M3X20 SAK10 CU5 | バージョン | |
| 注文番号 | 0377100000 | SAK モデルシリーズ, 取付けねじ, 銅 | |
| GTIN (EAN) | 4008190060350 | | |
| 数量 | 100 ST | | |

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 種別 | QL 2 SAKA10 | バージョン | |
| 注文番号 | 0135500000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 12.00, 絶縁: いいえ, 幅: 19.9 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190099404 | | |
| 数量 | 50 ST | | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | QL 3 SAKA10 | バージョン |
| 注文番号 | 0135600000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 3, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190032081 | (P): 12.00, 絶縁: いいえ, 幅: 31.8 mm |
| 数量 | 50 ST | |

プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | QL 4 SAKA10 | バージョン |
| 注文番号 | 0135700000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 4, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190118822 | (P): 12.00, 絶縁: いいえ, 幅: 43.7 mm |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | QL 10 SAKA10 | バージョン |
| 注文番号 | 0338500000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 10, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190063313 | (P): 6.00, 絶縁: いいえ, 幅: 115.1 mm |
| 数量 | 20 ST | |

エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学のおよび電氣的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | AP SAKA KRG | バージョン |
| 注文番号 | 0134220000 | 端子用エンドプレート, ダークベージュ, 黄色, 高さ: 82 mm, 幅: 3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190167943 | V-0, KrG, 嵌合仕様: はい |
| 数量 | 20 ST | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

テストアダプターとテストソケット




端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別 | STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10 | バージョン |
| 注文番号 | 0135200000 | SAK モデルシリーズ, ソケット |
| GTIN (EAN) | 4008190172862 | |
| 数量 | 50 ST | |

取り付けサポート

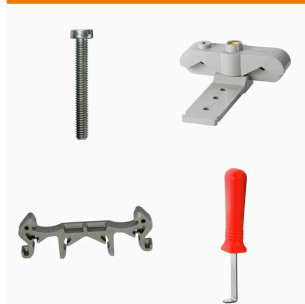


当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | BFSC M4X30 | バージョン |
| 注文番号 | 0267100000 | 取り付けネジ (端子), 4.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 30 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190187897 | |
| 数量 | 50 ST | |

渡り配線

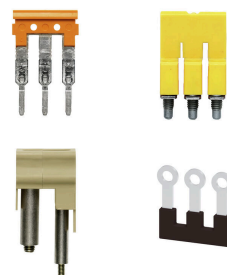

隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | VL 2 SAK16/SAKA | バージョン |
| 注文番号 | 0135800000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 2, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190132088 | (P): 12.00, 絶縁: いいえ, 幅: 8 mm |
| 数量 | 50 ST | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 種別 | PS 2.3 RT | バージョン |
| 注文番号 | 0180400000 | テストアダプター (端子), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121 | |
| 数量 | 20 ST | |

取り付けサポート




当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | BFSC M4X20 | バージョン |
| 注文番号 | 0362800000 | 取り付けネジ (端子), 4.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 20 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190114053 | |
| 数量 | 100 ST | |

渡り配線

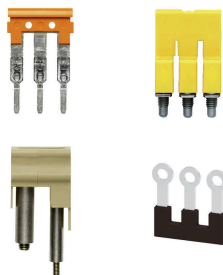


隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VH 13.6/6.3/4.3 | バージョン |
| 注文番号 | 0299700000 | 接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 7 mm, 高さ: 7 mm, 深さ: 13.6 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190018313 | 極数: 1, 銅・亜鉛 |
| 数量 | 50 ST | |

アクセサリ

 カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | DEK 5/6.5 MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1609850000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190456610 | Weidmueller, 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 180 ST | |

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | DEK 5/6.5 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1609840000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190203429 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 900 ST | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | QL 2 RSF1+2 | バージョン |
| 注文番号 | 0267400000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 2, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190139988 | (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 18 mm |
| 数量 | 50 ST | |

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | QL 3 RSF1+2 | バージョン |
| 注文番号 | 0267500000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 3, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190116835 | (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 29 mm |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | QL 4 RSF1+2 | バージョン |
| 注文番号 | 0267600000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 41 A, 極数: 4, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190174859 | (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 40 mm |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | QL 10 RSF1+2 | バージョン |
| 注文番号 | 0341700000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 20 A, 極数: 10, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190003173 | (mm) (P): 8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 106 mm |
| 数量 | 20 ST | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学のおよび電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がり ensures します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | AP RSF1 KRG | バージョン |
| 注文番号 | 0270420000 | 端子用エンドプレート, ミディアムイエロー, 高さ: 50 mm, 幅: 3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190099107 | V-0, KrG, 嵌合仕様: はい |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | TW AST1/PA HP/DBR/0.5 | バージョン |
| 注文番号 | 0474700000 | 仕切板 (端子), 暗褐色, 高さ: 65 mm, 幅: 0.5 mm, V-2 |
| GTIN (EAN) | 4008190078508 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | TW DK4 HP/DBR/2 | バージョン |
| 注文番号 | 3833500000 | 仕切板 (端子), 暗褐色, 高さ: 65 mm, 幅: 2 mm, V-2, PA 66 |
| GTIN (EAN) | 4008190009052 | |
| 数量 | 20 ST | |

テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 種別 | STB 18/RSF1 | バージョン |
| 注文番号 | 0286500000 | ソケット (端子), プラグイン深度: 15 mm, 深さ: 23 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190515591 | |
| 数量 | 20 ST | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | SS M3 D 128-A 3 | バージョン |
| 注文番号 | 0164400000 | ロックワッシャー, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190035914 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | VH 17.5/5/3.4 | バージョン |
| 注文番号 | 0285200000 | 接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 5 mm, 高さ: 5 mm, 深さ: 17.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190054717 | 極数: 1, 銅 |
| 数量 | 50 ST | |

接点に対する保護



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別 | ADP 2/HP2 1M | バージョン |
| 注文番号 | 0485300000 | SAK モデルシリーズ, カバープロフィール, 透明, 1000 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190051716 | |
| 数量 | 20 M | |

プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | QL 2 SAKS2 | バージョン |
| 注文番号 | 0207800000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 2, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190144364 | (P): 27.60, 絶縁: いいえ, 幅: 40.6 mm |
| 数量 | 20 ST | |

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | QL 4 SAKS2 | バージョン |
| 注文番号 | 0208000000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 4, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190069100 | (P): 27.60, 絶縁: いいえ, 幅: 95.8 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | QL 10 SAKS2 | バージョン |
| 注文番号 | 0338900000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 10, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190105723 | (P): 10.00, 絶縁: いいえ, 幅: 261.4 mm |
| 数量 | 20 ST | |

エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学のおよび電氣的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | WTW EN | バージョン |
| 注文番号 | 1058800000 | 仕切板 (端子), ダークベージュ, 高さ: 86 mm, 幅: 3 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190140175 | |
| 数量 | 20 ST | |


SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバ (マイナス用)

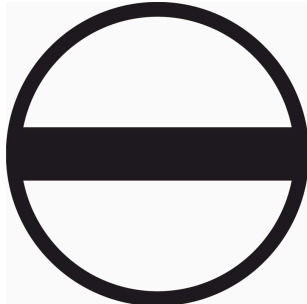

丸刃の付いたマイナススクリュードライバ SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| 種別 | SDS 1.0X5.5X150 | バージョン | |
| 注文番号 | 9008350000 | スクリュードライバ, スクリュードライバ | |
| GTIN (EAN) | 4032248056316 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

ヒューズ



当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 種別 | E 16/10A RT TNDZ | バージョン | |
| 注文番号 | 0208500000 | アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ | |
| GTIN (EAN) | 4008190067120 | | |
| 数量 | 25 ST | | |
| 種別 | E 16/16A GR TNDZ | バージョン | |
| 注文番号 | 0208600000 | アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ | |
| GTIN (EAN) | 4008190015121 | | |
| 数量 | 25 ST | | |
| 種別 | E 16/20A BL TNDZ | バージョン | |
| 注文番号 | 0208700000 | アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ | |
| GTIN (EAN) | 4008190044886 | | |
| 数量 | 25 ST | | |
| 種別 | E 16/25A GE TNDZ | バージョン | |
| 注文番号 | 0208800000 | アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ | |
| GTIN (EAN) | 4008190037314 | | |
| 数量 | 25 ST | | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラグ接続解除




統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | QL 2 SAKS1 | バージョン |
| 注文番号 | 0191400000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 2, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190123130 | (P): 13.00, 絶縁: いいえ, 幅: 18.9 mm |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | QL 3 SAKS1 | バージョン |
| 注文番号 | 0191500000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 3, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190036881 | (P): 13.00, 絶縁: いいえ, 幅: 31.9 mm |
| 数量 | 50 ST | |

渡り配線

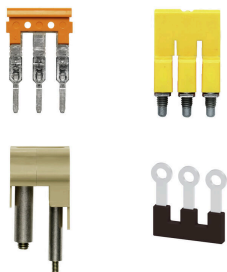

隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | QL 4 SAKS1 | バージョン |
| 注文番号 | 0191600000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 4, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190105518 | (P): 13.00, 絶縁: いいえ, 幅: 44.7 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | QL 10 SAKS1 | バージョン |
| 注文番号 | 0338800000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 10, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4008190127039 | (P): 13.00, 絶縁: いいえ, 幅: 122.1 mm |
| 数量 | 20 ST | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

エンドプレートと分離プレート




分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学のおよび電氣的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | AP SAKS1+3 KRG | バージョン |
| 注文番号 | 0191320000 | 端子用エンドプレート, ダークベージュ, 黄色, 高さ: 54 mm, 幅: 3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190031688 | V-0, KrG, 適合仕様: はい |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | AP SAKS1+3 KRG/DB | バージョン |
| 注文番号 | 0191300000 | 端子用エンドプレート, ダークベージュ, 高さ: 54 mm, 幅: 3 mm, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4008190099763 | KrG, 適合仕様: はい |
| 数量 | 20 ST | |

エンドブラケット

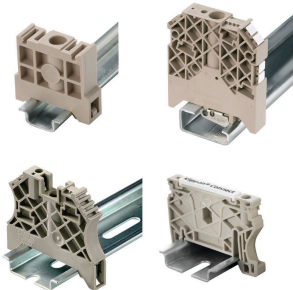

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | EWK 1 ALT | バージョン |
| 注文番号 | 0495160000 | エンドブラケット, ベージュ, TS 32, V-2, ポリアミド66, 幅: 8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190160777 | 100 °C |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | EWK 2 | バージョン |
| 注文番号 | 0199360000 | エンドブラケット, ベージュ, TS 32, V-0, Wemid, 幅: 15 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190023546 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | WEW 32/1 | バージョン |
| 注文番号 | 1067600000 | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, 幅: 12 |
| GTIN (EAN) | 4008190099657 | mm, 100 °C |
| 数量 | 50 ST | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けサポート




当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------|--|
| 種別 | KISC M3X6 SAKS1 | バージョン | |
| 注文番号 | 0346200000 | クラッピングヨーク, 取付けねじ, スチール | |
| GTIN (EAN) | 4008190175658 | | |
| 数量 | 100 ST | | |

DINレールサポート

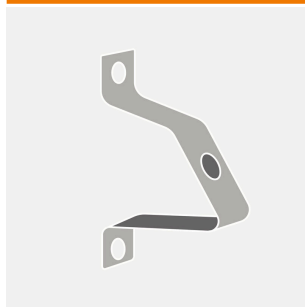

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別 | SH 2 | バージョン | |
| 注文番号 | 0494920000 | バスバーサポート, ミディアムイエロー, 130 °C, 幅: 40 mm, V-0, KrG, | |
| GTIN (EAN) | 4008190007584 | ねじ込み | |
| 数量 | 10 ST | | |

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 種別 | VL 2 SAK6N/SAKT | バージョン | |
| 注文番号 | 0194700000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm) | |
| GTIN (EAN) | 4008190148027 | (P): 8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 7 mm | |
| 数量 | 50 ST | | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学のおよび電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確認します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HP NT6/10 BL | バージョン |
| 注文番号 | 0352880000 | 端子エンドプレートおよび隔壁, 青色, 高さ: 40 mm, 幅: 2 mm, V-2, PA |
| GTIN (EAN) | 4008190135126 | 66 |
| 数量 | 20 ST | |

バスバー



バスバーはさまざまな材質で、関連アクセサリも付属しているため、最小の設置スペースでケーブルを接続できます。アプリケーションに応じて、電位を収集、分布、損失させることができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ESCH 1 M | バージョン |
| 注文番号 | 0280300000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 12 mm, 深さ: 2 mm, スチール |
| GTIN (EAN) | 4008190143053 | |
| 数量 | 10 M | |
| 種別 | NSCH 1M | バージョン |
| 注文番号 | 0280200000 | バスバー (端子), ナチュラル, 高さ: 15 mm, 深さ: 2 mm, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190012953 | |
| 数量 | 10 M | |
| 種別 | SSCH 6X6X1000 CU/SN | バージョン |
| 注文番号 | 0571300000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 6 mm, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190015039 | |
| 数量 | 1 M | |
| 種別 | SSCH 7.3X1.2X1000 | バージョン |
| 注文番号 | 1071200000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 1.2 mm, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190279172 | |
| 数量 | 1 M | |
| 種別 | SSCH 10X3X1000 CU/SN | バージョン |
| 注文番号 | 0348900000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190024802 | |
| 数量 | 25 M | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | SA 3.00X10.00X1000 CUZN... | バージョン |
| 注文番号 | 0259800000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, 真鍮 |
| GTIN (EAN) | 4008190049300 | |
| 数量 | 1 M | |

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/6 MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1609830000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456603 | 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 200 ST | |

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/6 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1609820000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203436 | 白色 |
| 数量 | 1000 ST | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スチール



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 種別 | TS 32X15/LL 2M/ST/ZN | バージョン | |
| 注文番号 | 0514400000 | 端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態 | |
| GTIN (EAN) | 4008190086152 | 化, 幅: 2000 mm, 高さ: 33 mm, 深さ: 15 mm | |
| 数量 | 20 M | | |

エンドプレートと分離プレート




分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学のおよび電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別 | AP KSKM | バージョン | |
| 注文番号 | 9509630000 | SAK モデルシリーズ, エンドプレート, 1.5 mm, ページュ, 直接実装 | |
| GTIN (EAN) | 4008190456771 | | |
| 数量 | 20 ST | | |

渡り配線

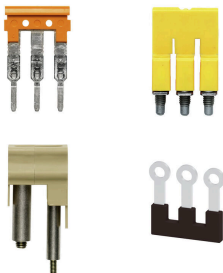

隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 種別 | VH 20/5/3.4 | バージョン | |
| 注文番号 | 0446100000 | Dummy fuse | |
| GTIN (EAN) | 4008190519742 | | |
| 数量 | 10 ST | | |

アクセサリ

ヒューズ



当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 種別 | VH 25.4/6.3/4.3 | バージョン | |
| 注文番号 | 0446200000 | Dummy fuse | |
| GTIN (EAN) | 4008190519759 | | |
| 数量 | 10 ST | | |

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、半導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
 - 迅速な設置に対応する被覆剥き
 - ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
 - ブランク MultiCard または標準印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別 | DEK 5/8 MC NE WS | バージョン | |
| 注文番号 | 1856740000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, | |
| GTIN (EAN) | 4032248400850 | 白色 | |
| 数量 | 800 ST | | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/8 MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1856750000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248400867 | 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 160 ST | |

Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/8 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1046350000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782055 | 白色 |
| 数量 | 800 ST | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/8 PLUS MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1046370000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782079 | 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 160 ST | |

DEK 5/8



WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/8 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2007130000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392012 | |
| 数量 | 500 ST | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

マーカホルダー

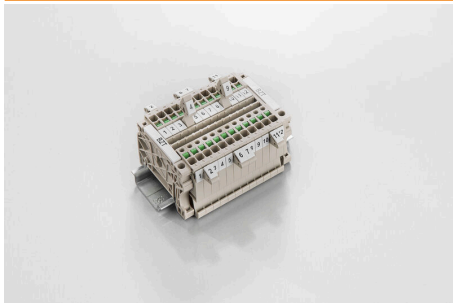

マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別 | BZT 1 WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805490000 | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | BZT 1 ZA WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805520000 | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| 数量 | 100 ST | |

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | DEK 5/6 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2007120000 | Dekafix, 端子マーカ, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| 数量 | 600 ST | |

アクセサリ

ヒューズホルダー



ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別 | SK E16/SAKS2 | バージョン |
| 注文番号 | 0284110000 | スクリューカバーキャップ (端子) |
| GTIN (EAN) | 4008190006204 | |
| 数量 | 25 ST | |