

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

一般注文データ

バージョン	端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 幅: 2000 mm, 高さ: 33 mm, 深さ: 15 mm
注文番号	0514400000
種別	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190086152
数量	20 M

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	15 mm	奥行き (インチ)	0.5906 inch
高さ	33 mm	高さ (インチ)	1.2992 inch
幅	2000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	667 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

取り付けレール

ソルダーアイレット穴直径 (D)	5.2 mm						
設置アドバイス	直接実装						
標準	DIN EN 60715						
表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化						
厚さ	1.50 mm						
基本材質	スチール						
ターミナルレールの長さ	<table border="1"> <tr> <td>最小:</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td>公称</td> <td>2000 mm</td> </tr> <tr> <td>最大.</td> <td>2000 mm</td> </tr> </table>	最小:	0 mm	公称	2000 mm	最大.	2000 mm
最小:	0 mm						
公称	2000 mm						
最大.	2000 mm						
スロット付きドリル穴	はい						
スリット長	25.00 mm						
スリットギャップ	11.00 mm						
IEC 60947-7-2 準拠の秒あたり短時間耐電流	4.2 kA						
スリット幅	5.20 mm						
パンチ加工済取り付けレール	はい						
スリット幅							
短絡強度は E-Cu 電線に対応	35.00 mm ²						
穿孔直径	5.20 mm						
孔の間隔、中心から中心	36 mm						
スリットギャップ							
スリット長							

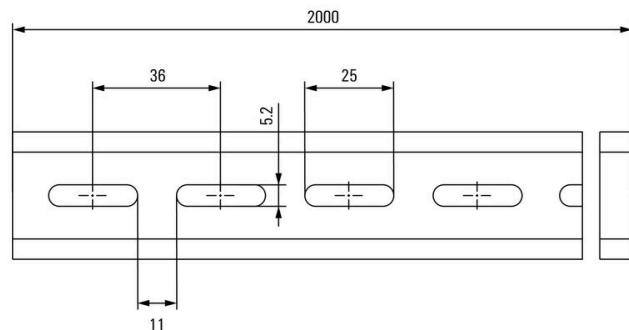
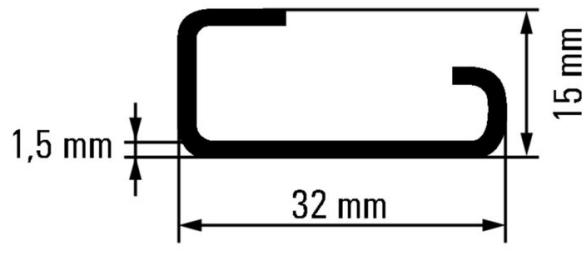
分類

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**製品イメージ**

図に類似

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**一般注文データ**

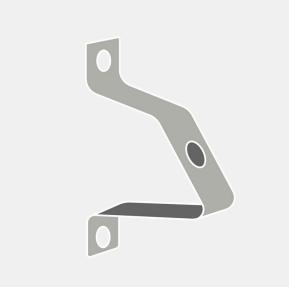
種別	TST 2/M6	バージョン
注文番号	0101700000	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 6, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254	
数量	10 ST	

取り付けサポート

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	SST 3 2M	バージョン
注文番号	0152700000	アクセサリ, 固定ピン
GTIN (EAN)	4008190126193	
数量	2 M	

DINレールサポート**一般注文データ**

種別	TSTW 6/M6	バージョン
注文番号	0164000000	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 6, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190095345	
数量	10 ST	

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
アクセサリ

種別	TSTW 5/M5	バージョン
注文番号	0178100000	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 5, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190059651	
数量	10 ST	

エンドプラケット

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドプラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドプラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	EWK 2	バージョン
注文番号	0199360000	エンドプラケット, ベージュ, TS 32, V-0, Wemid, 幅: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
数量	50 ST	
種別	EWK 1	バージョン
注文番号	0206160000	エンドプラケット, ベージュ, TS 32, V-0, Wemid, 幅: 9 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190080020	
数量	50 ST	

取り付けサポート

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	FKSC M5X8 D9/SW2.5	バージョン
注文番号	0295900000	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
数量	50 ST	
種別	MB M6/M4 GR	バージョン
注文番号	0334900000	ガイドナット, M 6
GTIN (EAN)	4008190057602	
数量	20 ST	
種別	FKSC M6X12 D9/SW3	バージョン
注文番号	0353500000	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
数量	50 ST	

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

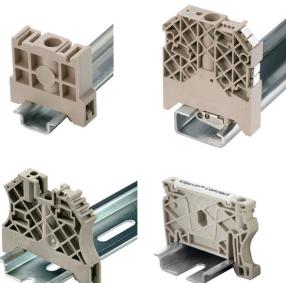
DINレールサポート



一般注文データ

種別	SH 2	バージョン
注文番号	0494920000	バスバーサポート, ミディアムイエロー, 130 °C, 幅: 40 mm, V-0, KrG,
GTIN (EAN)	4008190007584	ねじ込み
数量	10 ST	

エンドブラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマークー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	EWK 1 ALT	バージョン
注文番号	0495160000	エンドブラケット, ベージュ, TS 32, V-2, ポリアミド 66, 幅: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190160777	100 °C
数量	50 ST	

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	MB M3/M5 CRM	バージョン
注文番号	0503500000	ガイドナット, M 5
GTIN (EAN)	4008190182083	
数量	20 ST	

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	MB M5/M3 SW
注文番号	0553400000
GTIN (EAN)	4008190122263
数量	20 ST

取付け備品

統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

ラベル固定セット - SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

総合固定セット - TPSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

一般注文データ

種別	FKSC M6X8 D9/SW3
注文番号	0642600000
GTIN (EAN)	4008190058258
数量	50 ST

DINレールサポート**一般注文データ**

種別	TST 2/M5
注文番号	1286600000
GTIN (EAN)	4008190144777
数量	10 ST

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**取り付けサポート**

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	FKSC M4X6 D8/SW2	バージョン
注文番号	1567480000	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ,ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
数量	100 ST	

DINレールサポート**一般注文データ**

種別	TSTW D 4.3	バージョン
注文番号	1610110000	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, without, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190185305	
数量	10 ST	
種別	TSTW 5/M5 ZN	バージョン
注文番号	1779100000	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 5, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4032248169894	
数量	10 ST	