

## QL 2 SAKG28


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

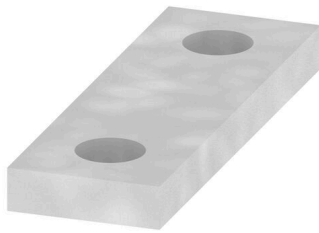

統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 232 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 28.00, 絶縁: いいえ, 幅: 40 mm
注文番号	<a href="#">0551200000</a>
種別	QL 2 SAKG28
GTIN (EAN)	4008190038526
数量	10 items

## QL 2 SAKG28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	4 mm	奥行き (インチ)	0.1575 inch
高さ	14 mm	高さ (インチ)	0.5512 inch
幅	40 mm	幅 (インチ)	1.5748 inch
正味重量	16.95 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

## システム仕様

バージョン 短絡接続

## 全般

極数 2 設置アドバイス 直接実装

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 28.00 mm

## 材料データ

基本材質 銅・錫 色 グレー

## 評価データ

公称電流 232 A

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み

## 分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## QL 2 SAKG28

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	KISC M5X50/26 SAK95	バージョン
注文番号	<a href="#">0630200000</a>	クランピングヨーク, 取付けねじ, スチール
GTIN (EAN)	4008190024246	
数量	20 ST	