

## SH 3


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

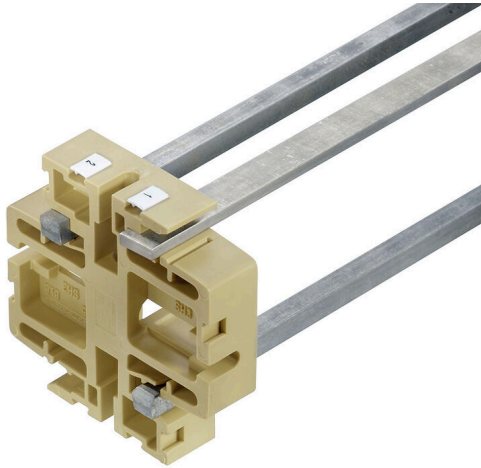

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

バージョン	バスバーサポート, 銀色, 100 °C, 幅: 65 mm, V-2, ポリアミド66
注文番号	<a href="#">0556660000</a>
種別	SH 3
GTIN (EAN)	4008190123086
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2027-04-30T00:00:00+02:00

## SH 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	65 mm	奥行き (インチ)	2.5591 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
幅	65 mm	幅 (インチ)	2.5591 inch
正味重量	26.4 g		

## 温度

周囲温度	-50 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	その他
------	-----

## システム仕様

バージョン	15 x 6 mmバスバー接続
-------	-----------------

## 全般

極数	3	動作温度範囲、最大	100 °C
表面仕上	その他すべて		

## 材料データ

基本材質	ポリアミド66	表面仕上	その他すべて
色	銀色	UL 94 可燃性等級	V-2

## 分類

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		