


CLI R 02 F. CLI C 02-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

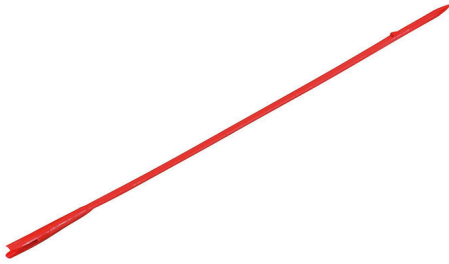

CableLineは、導体およびケーブルメーカー製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

一般注文データ

バージョン	CableLine, 取付けマンドレル
注文番号	0559900000
種別	CLI R 02 F. CLI C 02-3
GTIN (EAN)	4008 19008 1645
数量	20 items

CLI R 02 F. CLI C 02-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	1.5 mm	奥行き (インチ)	0.0591 inch
高さ	150 mm	高さ (インチ)	5.9055 inch
幅	2 mm	幅 (インチ)	0.0787 inch
正味重量	0.47 g		

温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

抵抗コード準拠の素材色	2	印刷種別	標準
バージョン	MultiPack	幅	2 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	色	赤色
ハロゲン	はい	基本材質	POM
印刷文字	数字	推奨業種	プロセス, 機械
マンドレルごとの数	25	動作温度範囲	-40...100 °C

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体断面、最大	1.5 mm ²
導体断面、最小	0.2 mm ²	導体外径、最大	3 mm
導体外径、最小	1.3 mm	導体外径	1.3 - 3 mm
接続配線の断面	0.2 - 1.5 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		