


## CLI R 02-3 WS/SW 9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

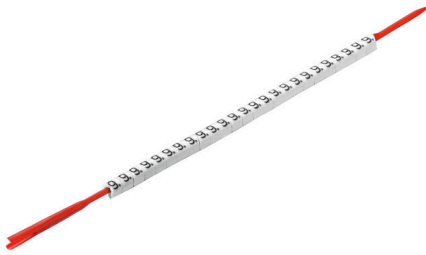

CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

バージョン	CableLine, 取付けマンドレル
注文番号	<a href="#">0560001530</a>
種別	CLI R 02-3 WS/SW 9
GTIN (EAN)	4032248456611
数量	10 items

## 技術データ

## 承認

ROHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	4 mm	奥行き (インチ)	0.1575 inch
高さ	3 mm	高さ (インチ)	0.1181 inch
幅	3.4 mm	幅 (インチ)	0.1339 inch
正味重量	1.23 g		

## 温度

動作温度範囲	-30...80 °C
--------	-------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

抵抗コード準拠の素材色	9	印刷の配置	水平
印刷種別	標準	印刷方法	熱エンボス加工
バージョン	MultiPack	幅	3.4 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	色	白色
ハロゲン	はい	基本材質	PVC、ソフト、カドミウムなし
印刷色	黒色	印刷文字	数字
推奨業種	プロセス, 機械	マンドレルごとの数	25
動作温度範囲	-30...80 °C	インプリント	9

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体断面、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.2 mm <sup>2</sup>	導体外径、最大	3 mm
導体外径、最小	1.3 mm	導体外径	1.3 - 3 mm
接続配線の断面	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		