

## H1,5/24 R


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

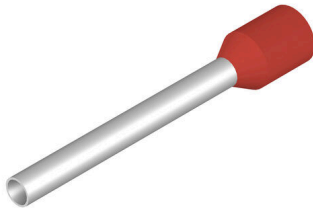

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 赤色
注文番号	<a href="#">0565600000</a>
種別	H1,5/24 R
GTIN (EAN)	4008190187071
数量	500 items
パッケージ	弛緩

## H1,5/24 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.19 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、赤色

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

1.7 mm

接点面長さ (L2)

18 mm

カラー直径 (D2)

3.5 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.25 mm

L1 (mm)

24.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 16

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

20 mm

導体断面

1.5 mm<sup>2</sup>

カラーコード

Weidmueller

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

