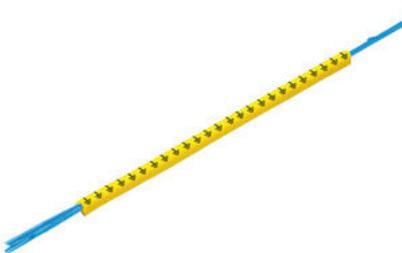


CLI R 1-3 GE NE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

図に類似

CableLineは、導体およびケーブルメーカー製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

一般注文データ

バージョン	CableLine, 取付けマンドレル
注文番号	0572901687
種別	CLI R 1-3 GE NE
GTIN (EAN)	4032248456659
数量	10 items

CLI R 1-3 GE NE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	5 mm	奥行き (インチ)	0.1968 inch
高さ	3 mm	高さ (インチ)	0.1181 inch
幅	4.2 mm	幅 (インチ)	0.1654 inch
長さ	153 mm	長さ (インチ)	6.0236 inch
正味重量	2.11 g		

温度

動作温度範囲	-30...80 °C
--------	-------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

抵抗コード準拠の素材色	4	印刷の配置	水平
印刷種別	ニュートラル	印刷方法	熱エンボス加工
バージョン	MultiPack	幅	4.2 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	色	黄色
ハロゲン	はい	長さ	153 mm
基本材質	PVC、ソフト、カドミウムなし	印刷色	黒色
印刷文字	中立	推奨業種	プロセス, 機械
マンドレルごとの数	25	動作温度範囲	-30...80 °C
インプリント	空白		

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体断面、最大	4 mm ²
導体断面、最小	1.5 mm ²	導体外径、最大	5 mm
導体外径、最小	2.5 mm	導体外径	2.5 - 5 mm
接続配線の断面	1.5 - 4 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		