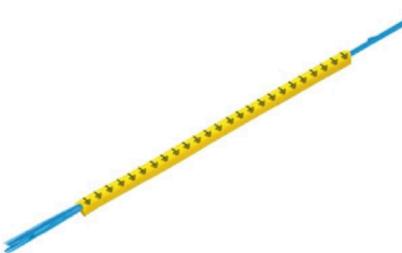


CLI R 1-3 SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

図に類似

CableLineは、導体およびケーブルメーカー製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

一般注文データ

バージョン	CableLine, 取付けマンドレル
注文番号	0572909999
種別	CLI R 1-3 SDR
GTIN (EAN)	4008190000820
数量	10 items

CLI R 1-3 SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	5 mm	奥行き (インチ)	0.1968 inch
高さ	3 mm	高さ (インチ)	0.1181 inch
幅	4.2 mm	幅 (インチ)	0.1654 inch
正味重量	2.16 g		

温度

動作温度範囲	-30...80 °C
--------	-------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

印刷の配置	水平	印刷種別	顧客の仕様に準拠
印刷方法	インクジェット技術	バージョン	MultiPack
幅	4.2 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	80 °C	動作温度範囲、最小	-30 °C
色	顧客の仕様に準拠	ハロゲン	はい
基本材質	PVC、ソフト、カドミウムなし	印刷色	黒色
印刷文字	顧客仕様対応	マンドレルごとの数	25
動作温度範囲	-30...80 °C	インプリント	カスタム印刷

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体断面、最大	4 mm ²
導体断面、最小	1.5 mm ²	導体外径、最大	5 mm
導体外径、最小	2.5 mm	導体外径	2.5 - 5 mm
接続配線の断面	1.5 - 4 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		