

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









アルミ製の Klippon® K エンクロージャーは、非常に広い範囲での使用に適しています。エンクロージャー内に多種のコンポーネントを設置でき、特に高温耐性、優れたIP 保護、優れた衝撃耐性が役立ちます。

お客様がどのアプリケーションを計画していようとも、 ワイドミュラーはお客様の要件に正確に合った広範なア ルミニウム製エンクロージャーを提供できます。 当社の幅広い製品範囲には、次のような利点がありま

- 次のふたつの表面仕上がご利用いただけます。ナチュラル仕上、および粉体コート仕上 (RAL 7001)
- クロロプレン成形シールを標準装備 (シリコーン成形 シールはオプションで利用可能)
- 19 種のエンクロージャーサイズに対応した、マイナス ネジヘッド搭載の標準クロージャーシステム
- ガスケット領域外の取り付け孔
- 高い IP 保護等級: DIN EN 60529 準拠 IP66、IP67、および IP68
- 最大 7 (10) ジュールの衝撃耐性
- cULus、DNV GL、および空エンクロージャーの規格に 準拠した、エンクロージャー認可取得。
- EN 45545-2:2013 に準拠した鉄道アプリケーションに 適合
- 合金による塩水への耐性
- スレッド穿孔および多種の端末設定搭載の標準分電器エンクロージャー

一般注文データ

バージョン	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ),空 エンクロージャ,アルミニウム製エンクロージャ, 高さ: 45 mm, 幅: 50 mm, 深さ: 30 mm, 基本材質: アルミニウムAISi12, 未処理, 銀色
注文番号	<u>0573200000</u>
種別	KLIPPON KO
GTIN (EAN)	4008190004651
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
MAMID承認件数		Annual Control of the	
	C E CULJUS	DNV president	
ROHS	適合		
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>		
証明書番号(cULus)	E197061		
寸法と重量			
 深さ	30 mm	奥行き(インチ)	1.1811 inch
<u> </u>	45 mm	高さ(インチ)	1.7716 inch
· 福	50 mm	幅(インチ)	1.9685 inch
取付寸法 - 高さ	35 mm	取付寸法 – 幅	40 mm
正味重量	77.2 g		
温度			
動作温度	-40 °C80 °C		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況			
REACH SVHC			
ケーブルグランド、上 / 下	1		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		
M12	1	M16	1
ケーブルグランド、右			
M16	1	M12	1
ケーブルグランド、左			
M12	1	M16	1
一般な情報			
カバー素材厚み	2 mm	筐体素材厚	2.5 mm
ガバー系術序の 動作温度、最大	80 °C	動作温度、最小	-40 °C
動作 <u>温度、最大</u> 蓋付け	マイナスM4トルックスス テンレスねじ	標準	EN 45545-2:2013
表面仕上	未処理	衝撃耐性	10 Jバージョン標準
保護度合い	IP66, IP67, IP68	基本材質	アルミニウムAlSi12
シール材	クロロプレン	蓋ネジ用トルク	2.5 Nm
積分固定	ねじ穴M3	エンクロージャ付属品	孔4 mm
注:保護等級	IP68 (t=72h、h=1m)	保護等級(UL)	Type 4, Type 4X
蓋のねじ数	2	アクセス開口:幅	45 mm
フランジプレート **	いいえ	最大ペイロード	0.23 kg
	/+ L.\	アクセス関ロ郊・宣さ	40 mm

使用範囲

カタログステータス / 図面 2

アクセス開口部:高さ

40 mm

はい

プロセス業界, 輸送, 海洋工学, 包装業界, 港湾施設, 機械製造



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

証明書番号の格納装置			
DoC LVD(適合宣言番号)	DE PS2410 160412 001ISS03	認証書番号(DNV)	TAE00002SM
承認条件	cULus, RMRS, DNV	証明書番号(cULus)	E197061
分類			
			<u> </u>
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

カタログステータス / 図面






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

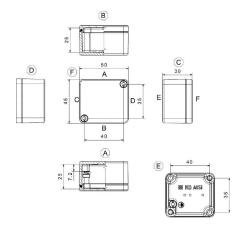



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別 FKSC M4X6 D8/SW2

注文番号 <u>1567480000</u> GTIN (EAN) 4008190033491

数量 100 ST

バージョン

SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1