

## KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, シールド接続用の締付けヨーク
注文番号	<a href="#">0635900000</a>
種別	KLBUE SH1
GTIN (EAN)	4008190192204
数量	500 items

## KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	16 mm	奥行き (インチ)	0.6299 inch
高さ	26.5 mm	高さ (インチ)	1.0433 inch
幅	15 mm	幅 (インチ)	0.5906 inch
正味重量	1.88 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-60 °C...85 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.151 kg CO2 eq.

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	パネ接続	接続数	1
------	------	-----	---

## システム仕様

バージョン	レールホルダー用	エンドカバープレートの要求	いいえ
取り付けレール	バスバー		

## 全般

設置アドバイス	直接実装, バスバー	取り付けレール	バスバー
---------	------------	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	16.00 mm
--------------	----------

## 材料データ

色	ダークページュ	UL 94 可燃性等級	None
---	---------	-------------	------

## 追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	設置アドバイス	直接実装, バスバー
爆発試験バージョン	いいえ		

## 分類

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

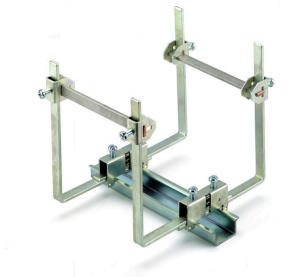

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

種別	SO SH1	バージョン
注文番号	<a href="#">0401460000</a>	バスバーサポート, グレー, 100 °C, 幅: 24.5 mm, V-2, ポリアミド66,
GTIN (EAN)	4008190188092	ねじ込み
数量	20 ST	