

KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, シールド接続用の締付けヨーク
注文番号	0635960000
種別	KLBUE SH1
GTIN (EAN)	4008190007140
数量	20 items

KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	16 mm	奥行き (インチ)	0.6299 inch
高さ	26.5 mm	高さ (インチ)	1.0433 inch
幅	15 mm	幅 (インチ)	0.5906 inch
正味重量	1.69 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.214 kg CO2 eq.	

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式 ばね接点

システム仕様

バージョン	レールホルダー用	エンドカバープレートの要求	いいえ
取り付けレール	TS 35		

全般

設置アドバース 直接実装, バスバー 取り付けレール TS 35

寸法

ピッチ (mm) (P) 16.00 mm

材料データ

色 ダークページュ UL 94 可燃性等級 V-2

追加の技術データ

固定形式 嵌合仕様 設置アドバース 直接実装, バスバー
爆発試験バージョン いいえ

分類

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		


KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ

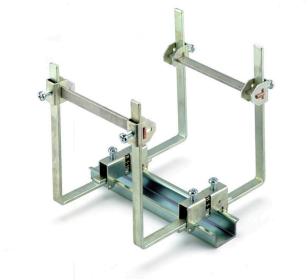

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

種別	SO SH1	バージョン
注文番号	0401460000	バスバーサポート, グレー, 100 °C, 幅: 24.5 mm, V-2, ポリアミド66,
GTIN (EAN)	4008190188092	ねじ込み
数量	20 ST	