

## SH 2 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ

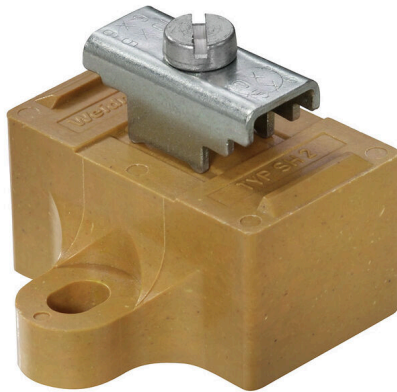

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

バージョン	バスバーサポート, ミディアムイエロー, 130 °C, 幅: 40 mm, V-0, KrG, ねじ込み
注文番号	<a href="#">0641720000</a>
種別	SH 2 S
GTIN (EAN)	4008190166304
数量	10 items

## SH 2 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	35.5 mm	奥行き (インチ)	1.3976 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.5748 inch
幅	40 mm	幅 (インチ)	1.5748 inch
正味重量	26.9 g		

## 温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	その他
------	-----

## システム仕様

バージョン	マウントレール用
-------	----------

## 全般

極数	1	表面仕上	その他すべて
----	---	------	--------

## 材料データ

基本材質	KrG	表面仕上	その他すべて
色	ミディアムイエロー	UL 94 可燃性等級	V-0

## 追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み
--------	------

## 分類

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		