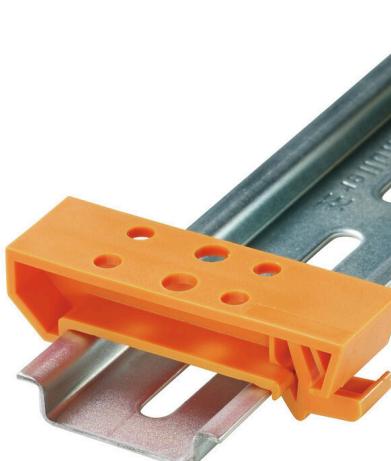


MOFU 35/LO/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	取り付けフット (端子)
注文番号	0646260000
種別	MOFU 35/LO/1
GTIN (EAN)	4008190178574
数量	20 items

MOFU 35/LO/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	18.35 mm	奥行き (インチ)	0.7224 inch
高さ	58 mm	高さ (インチ)	2.2835 inch
幅	18 mm	幅 (インチ)	0.7087 inch
正味重量	5.7 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	耐張クランプ接続
------	----------

システム仕様

バージョン	取付けフット	エンドカバープレートの要求	いいえ
取り付けレール	TS 35		

全般

取り付けレール	TS 35
---------	-------

寸法

ピッチ (mm) (P)	18.00 mm
--------------	----------

材料データ

基本材質	ポリアミド 66	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
取り付け方式	嵌合仕様		

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

MOFU 35/LO/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

