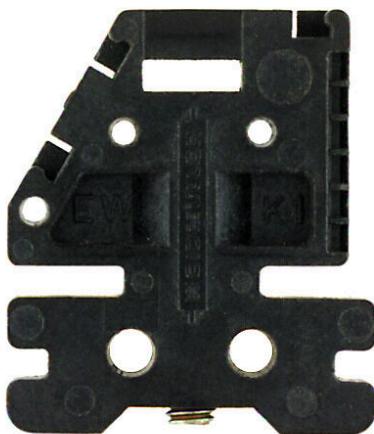


EWK 1 PPS/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

**069306 EWK 1**

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

バージョン	エンドブラケット, 黒色, TS 32, V-0, PPS, 幅: 7.5 mm, 160 °C
注文番号	0693060000
種別	EWK 1 PPS/SW
GTIN (EAN)	4008190071806
数量	50 items

EWK 1 PPS/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	31 mm	奥行き (インチ)	1.2205 inch
高さ	27 mm	高さ (インチ)	1.063 inch
幅	7.5 mm	幅 (インチ)	0.2953 inch
正味重量	7.3 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	160 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

締付けトルク、最大.	1 Nm	締付けトルク、最小.	0.5 Nm
------------	------	------------	--------

システム仕様

バージョン	端子用	取り付けレール	TS 32
-------	-----	---------	-------

全般

設置アドバイス	直接実装	取り付けレール	TS 32
---------	------	---------	-------

寸法

TS 32オフセット	13.5 mm
------------	---------

材料データ

基本材質	PPS	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装	取り付け方式	ねじ込み
ロック	ねじ固定用		

分類

ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 14.0	27-25-03-02
ECLASS 15.0	27-25-03-02		

EWK 1 PPS/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**ZGB 旋回可能グループタグホルダー**

ZGB 15 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO15 を保持できます。

ZGB 30 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO7 を保持できます。

差し込み板と保護ストリップは「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

種別	ZGB 15	バージョン
注文番号	1636530000	端子台マーカー, 端子マーカー, 15 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190297053	Weidmueller, 白色
数量	20 ST	
種別	ZGB 30	バージョン
注文番号	1611930000	端子台マーカー, 端子マーカー, 32 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190002251	Weidmueller, 白色
数量	20 ST	