

HDC C HX SM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, オス型, 導体断面、最大: 4, 回転, 銅合金
注文番号	1002930000
種別	HDC C HX SM4.0AG
GTIN (EAN)	4032248697212
数量	25 items

HDC C HX SM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

直径

6 mm

正味重量

2.95 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

一般データ

接点直径、オス

4 mm

接続方式

クリンプ接続

体積抵抗

$\leq 1 \text{ m}\Omega$

導体断面、最小

4 mm^2

プラグイン回数

≥ 500

基本材質

銅合金

接続配線の断面

4 - 4 mm^2

被覆剥き長さ、定格接続

8 mm

バージョンインサート

MixMate

導体断面、最大

4 mm^2

表面仕上

銀色

種別

オス型

生産方法

回転

接点の材質

銅合金

分類

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 15.0

27-44-02-04

ETIM 9.0

EC000796

ECLASS 14.0


27-44-02-04

HDC C HX SM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

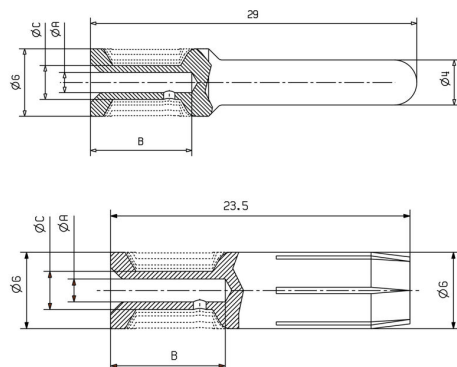

HDC C HX SM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

種別	CTIN CM 1.6/2.5	バージョン
注文番号	9205430000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.14mm ² , 6mm ² , 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4032248733446	
数量	1 ST	

種別	CTIN CM 3.6	バージョン
注文番号	9205440000	接点对応圧着ツール, 1.5mm ² , 10mm ² , 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4032248734146	
数量	1 ST	

接触解除ツール




ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

種別	REMOVAL TOOL HX	バージョン
注文番号	1002990000	
GTIN (EAN)	4032248697274	
数量	1 ST	

2極

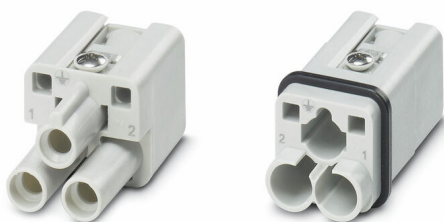

HQ モデルシリーズ - 小型形状による大きな特長。電気的特徴は、それ自体を示すものです。導体接続レベルは、クリンプ接点用に設計されています。その実績豊富なクリンプ接続方法は、何十年の間、標準的に使われてきました。クリンプ接点は、インサートの設置範囲に含まれません。

HDC C HX SM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	HDC HQ 2 FC	バージョン
注文番号	3103510000	HDC挿入, メス型, 400 V, 40 A, 極数: 2, クリンプコンタクト, 設置サイズ: 1
GTIN (EAN)	4099987151238	
数量	1 ST	
種別	HDC HQ 2 MC	バージョン
注文番号	3103500000	HDC挿入, オス型, 400 V, 40 A, 極数: 2, クリンプコンタクト, 設置サイズ: 1
GTIN (EAN)	4099987151221	
数量	1 ST	

3 極



HQ モデルシリーズ – 小型形状による大きな特長。電気的特徴は、それ自体を示すものです。導体接続レベルは、クリンプ接点用に設計されています。その実績豊富なクリンプ接続方法は、何十年の間、標準的に使われてきました。クリンプ接点は、インサートの設置範囲に含まれません。

一般注文データ

種別	HDC HQ 3 FC	バージョン
注文番号	3103530000	HDC挿入, メス型, 400 V, 40 A, 極数: 3, クリンプコンタクト, 設置サイズ: 1
GTIN (EAN)	4099987151252	
数量	1 ST	
種別	HDC HQ 3 MC	バージョン
注文番号	3103520000	HDC挿入, オス型, 400 V, 40 A, 極数: 3, クリンプコンタクト, 設置サイズ: 1
GTIN (EAN)	4099987151245	
数量	1 ST	

4 極



HQ モデルシリーズ – 小型形状による大きな特長。電気的特徴は、それ自体を示すものです。導体接続レベルは、クリンプ接点用に設計されています。その実績豊富なクリンプ接続方法は、何十年の間、標準的に使われてきました。クリンプ接点は、インサートの設置範囲に含まれません。

一般注文データ

種別	HDC HQ 4 FC	バージョン
注文番号	3103500000	HDC挿入, メス型, 830 V, 40 A, 極数: 4, クリンプコンタクト, 設置サイズ: 1
GTIN (EAN)	4099987151559	
数量	1 ST	
種別	HDC HQ 4 MC	バージョン
注文番号	3103540000	HDC挿入, オス型, 830 V, 40 A, 極数: 4, クリンプコンタクト, 設置サイズ: 1
GTIN (EAN)	4099987151283	
数量	1 ST	

HDC C HX SM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

4 / 2 極



HQ モデルシリーズ – 小型形状による大きな特長。電気的特徴は、それ自体を示すものです。また、実績豊富な HD と HX のクリンプ接点もここで使用できます。

導体接続レベルは、クリンプ接点用に設計されています。実績豊富なクリンプ接点は何十年もの間、標準的に使われてきました。

クリンプ接点は、インサートの設置範囲に含まれません。

極数：4/2 (+PE)

定格電流：40 / 10 A

定格電圧：690 / 250 V

定格電圧は UL / CSA 準拠 600 V AC/DC

一般注文データ

種別	HDC HQ 4/2 FC	バージョン
注文番号	1003160000	HDC挿入, メス型, 690 V, 40 A, 極数: 6, クリンプ接続, 設置サイズ: HQ
GTIN (EAN)	4032248698158	
数量	1 ST	
種別	HDC HQ 4/2 MC	バージョン
注文番号	1003170000	HDC挿入, オス型, 690 V, 40 A, 極数: 6, クリンプ接続, 設置サイズ: HQ
GTIN (EAN)	4032248698165	
数量	1 ST	