

## HDC HE CP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。

## 一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系
注文番号	<a href="#">1003240000</a>
種別	HDC HE CP
GTIN (EAN)	4032248698233
数量	100 items

## HDC HE CP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 0.42 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310

## 重要なメモ



製品情報 個々の接点チャンバーには、クリンプコンタクトの代わりにコーディングピンを装着できます。対向側の接点は空いたままとなります。

## 分類

ETIM 8.0	EC002311	ETIM 9.0	EC002311
ETIM 10.0	EC002311	ECLASS 14.0	27-44-02-03
ECLASS 15.0	27-44-02-03		

図面

図面

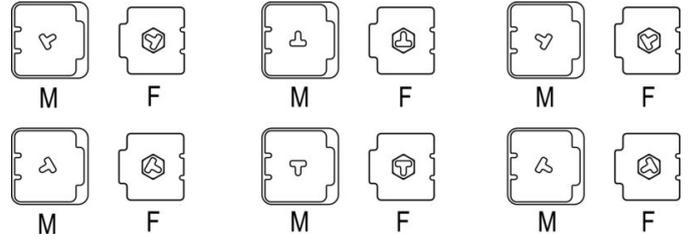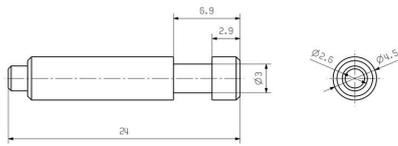

コーディング方式

## HDC HE CP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## サイズ 10



HEE モデルシリーズは、高密度接点を備え、実績のある HE インサートに基づいて設計されています。

導体接続レベルは、クリンプ接点用に設計されています。その実績豊富なクリンプ接続方法は、何十年もの間、標準的に使われてきました。クリンプ接点は、インサートの設置範囲に含まれません。

## 一般注文データ

種別	HDC HEE 32 FC 33-64	バージョン
注文番号	<a href="#">1018960000</a>	HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 32, クリンプ接続, 設置サイズ: 6
GTIN (EAN)	4032248730261	
数量	1 ST	
種別	HDC HEE 32 MC 33-64	バージョン
注文番号	<a href="#">1018950000</a>	HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 32, クリンプ接続, 設置サイズ: 6
GTIN (EAN)	4032248730254	
数量	1 ST	

## サイズ 3



HEE モデルシリーズは、高密度接点を備え、実績のある HE インサートに基づいて設計されています。

導体接続レベルは、クリンプ接点用に設計されています。技術確立されたクリンプ接続は、何十年もの間、標準として使われてきました。クリンプ接点は、インサートと一緒に設置されません。

電極数：10  
 定格電流：16 A  
 定格電圧：500 V  
 UL / CSA 準拠公称電圧：600 V AC / DC

## 一般注文データ

種別	HDC HEE 10 MC	バージョン
注文番号	<a href="#">1826830000</a>	HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 10, クリンプ接続, 設置サイズ: 3
GTIN (EAN)	4032248330232	
数量	1 ST	

## サイズ 4



HEE モデルシリーズは、高密度接点を備え、実績のある HE インサートに基づいて設計されています。

導体接続レベルは、クリンプ接点用に設計されています。技術確立されたクリンプ接続は、何十年もの間、標準として使われてきました。クリンプ接点は、インサートと一緒に設置されません。

電極数：18  
 定格電流：16 A  
 定格電圧：500 V  
 UL / CSA 準拠公称電圧：600 V AC / DC

## HDC HE CP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	HDC HEE 18 MC	バージョン	
注文番号	<a href="#">1826810000</a>		HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 18, クリンプ接続, 設置サイズ: 4
GTIN (EAN)	4032248330218		
数量	1 ST		

## サイズ 6



HEE モデルシリーズは、高密度接点を備え、実績のある HE インサートに基づいて設計されています。

導体接続レベルは、クリンプ接点用に設計されています。技術確立されたクリンプ接続は、何十年もの間、標準として使われてきました。クリンプ接点は、インサートと一緒に設置されません。

電極数：32

定格電流：16 A

定格電圧：500 V

UL / CSA 準拠公称電圧：600 V AC / DC

## 一般注文データ

種別	HDC HEE 32 MC	バージョン	
注文番号	<a href="#">1826790000</a>		HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 32, クリンプ接続, 設置サイズ: 6
GTIN (EAN)	4032248330195		
数量	1 ST		

## サイズ 8



HEE モデルシリーズは、高密度接点を備え、実績のある HE インサートに基づいて設計されています。

導体接続レベルは、クリンプ接点用に設計されています。技術確立されたクリンプ接続は、何十年もの間、標準として使われてきました。クリンプ接点は、インサートと一緒に設置されません。

電極数：46

定格電流：16 A

定格電圧：500 V

UL / CSA 準拠公称電圧：600 V AC / DC

## 一般注文データ

種別	HDC HEE 46 MC	バージョン	
注文番号	<a href="#">1826770000</a>		HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 46, クリンプ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4032248330171		
数量	1 ST		

## HDC HE CP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## サイズ 6



HEEEシリーズは、コンパクトで高性能な産業用インターフェース向けに、多極圧着インサートを提供します。実証済みの HE 技術に基づいており、限られたスペースで信頼性の高い信号伝送および送電を有効化します。標準化された圧着加工システムのおかげで、処理と接点の品質は一貫して安定しています。

## 一般注文データ

種別	HDC HEEE 40 FC	バージョン
注文番号	<a href="#">1528380000</a>	HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 40, クリンプ接続, 設置サイズ: 6
GTIN (EAN)	4050118374285	
数量	1 ST	
種別	HDC HEEE 40 MC	バージョン
注文番号	<a href="#">1528370000</a>	HDC挿入, ピン, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 40, クリンプ接続, 設置サイズ: 6
GTIN (EAN)	4050118374292	
数量	1 ST	

## サイズ 8



HEEEシリーズは、コンパクトで高性能な産業用インターフェース向けに、多極圧着インサートを提供します。実証済みの HE 技術に基づいており、限られたスペースで信頼性の高い信号伝送および送電を有効化します。標準化された圧着加工システムのおかげで、処理と接点の品質は一貫して安定しています。

## 一般注文データ

種別	HDC HEEE 64 MC	バージョン
注文番号	<a href="#">2729580000</a>	HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 64, クリンプ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4064675010449	
数量	1 ST	

## 5 極



大型パンチ加工を含む小型装置。電気的数値は、それ自体を示すものです。実績豊富な HE クリンプ接点もここで使用できます。

電極数: 5 (+PE)

定格電流: 16 A

定格電圧: 250 V

UL / CSA準拠定格電圧: 600 V AC / DC

## HDC HE CP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	HDC HQ 5 FC	バージョン
注文番号	<a href="#">1912460000</a>	HDC挿入, メス型, 230 V, 20 A, 極数: 5, クリンプ接続, 設置サイズ: 1
GTIN (EAN)	4032248542055	
数量	1 ST	
種別	HDC HQ 5 MC	バージョン
注文番号	<a href="#">1912440000</a>	HDC挿入, オス型, 230 V, 20 A, 極数: 5, クリンプ接続, 設置サイズ: 1
GTIN (EAN)	4032248542031	
数量	1 ST	

## 8 極



小さなサイズで大きな性能。電気的数値は、それ自体を示すものです。実績豊富な HE クリンプ接点もここで使用できます。

電極数：8 (+PE)

定格電流：16 A

定格電圧：500 V

UL / CSA 準拠公称電圧：600 V AC / DC

## 一般注文データ

種別	HDC HQ 8 FC	バージョン
注文番号	<a href="#">1919980000</a>	HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 8, クリンプ接続, 設置サイズ: HQ
GTIN (EAN)	4032248557950	
数量	1 ST	
種別	HDC HQ 8 MC	バージョン
注文番号	<a href="#">1919970000</a>	HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 8, クリンプ接続, 設置サイズ: HQ
GTIN (EAN)	4032248557943	
数量	1 ST	