


HDC 24B XXL MOUNT FRAME

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

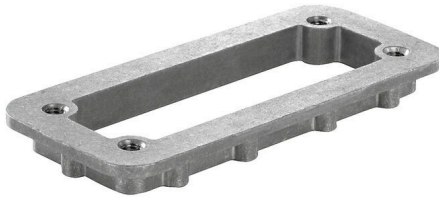

IP68



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP66, IP68, 勘合状態, カウンターフレーム, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	1003470000
種別	HDC 24B XXL MOUNT FRAME
GTIN (EAN)	4032248699810
数量	1 items

HDC 24B XXL MOUNT FRAME

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	156 mm	奥行き (インチ)	6.1417 inch
高さ	12 mm	高さ (インチ)	0.4724 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	取付寸法 - 幅	130 mm
正味重量	88 g		

温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	none
上部 / 底部 / 蓋	下部	カバー	カバーなし
側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	カウンターフレーム
ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続	設計	標準
設置サイズ	8	ケーブル導入口	いいえ
種別	バルクヘッド (フィードスルー)	シーリング	シーリング無し
色 (RAL)	RAL 7001	BG	8
Moduplug®に最適	はい		

一般データ

UL 94 可燃性等級 None
保護度合い IP66, IP68, 勘合状態
ハウジング主要材質 ダイカストアルミニウム
EMC ハウジング はい

寸法

穴ピッチ長 A2 130 mm
ハウジングの全長 156 mm
ケーブル導入口 130 mm
ハウジングBの高さ 12 mm

分類

ETIM 8.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437
ECLASS 15.0 27-44-02-02
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 14.0 27-44-02-02