

## SIHA 3/G20 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## 製品イメージ

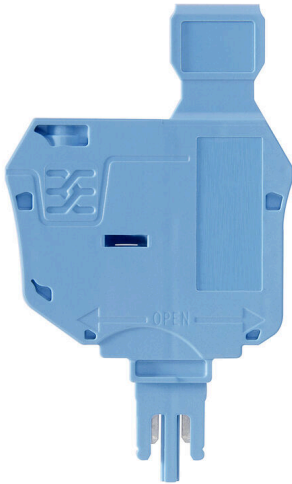

ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

## 一般注文データ

バージョン	フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 青色, 6.3 A, プラグ接続可能, V-0, Wemid
注文番号	<a href="#">1004260000</a>
種別	SIHA 3/G20 BL
GTIN (EAN)	4032248709717
数量	25 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	45.69 mm	奥行き (インチ)	1.7988 inch
高さ	33.38 mm	高さ (インチ)	1.3142 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	7.6 g		

## 温度

周囲温度	-50 °C...75 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン ヒューズカートリッジ

## 全般

設置アドバイス 取扱説明書/カタログ 動作温度範囲、最大 120 °C

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

設置アドバイス 取扱説明書/カタログ 取り付け方式 接続されている

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

図面

