

HDC 10B DODQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

注文番号	1009080000
種別	HDC 10B DODQ 2QB
GTIN (EAN)	4032248713820
数量	1 items

HDC 10B DODQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



RoHS 適合

寸法と重量

正味重量 132 g

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

バージョン

ケーブルグランド数	0
上部 / 底部 / 蓋	カバー
側方ケーブル取り入れ口数	0
ロックシステム設計	上部のサイドロックランプ
設置サイズ	4
種別	カバー
色 (RAL)	RAL 7001
Moduplug®に最適	はい

ケーブル取り入れ口サイズ	none
カバー	カバー付き
ハウジング設計	ハウジング下部カバー
設計	標準
ケーブル導入口	ベース用
シーリング	シーリング無し
BG	4

一般データ

UL 94 可燃性等級	None
表面仕上	粉体塗装
EMC ハウジング	いいえ

ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
保護度合い	IP65, 勘合状態

寸法

ケーブル導入口 ベース用

分類

ETIM 8.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437
ECLASS 15.0	27-44-02-02


ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 14.0	27-44-02-02

HDC 10B DODQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

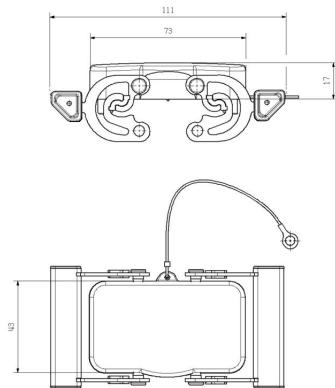

HDC 10B DODQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**フード、横側ケーブルエントリ**

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 10B TSBU 1PG16G	バージョン
注文番号	1654070000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190406899	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
種別	HDC 10B TSBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1654090000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190406912	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 24D TSBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1654150000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190406974	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 24D TSBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1654170000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190406998	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 24D TSBU 1M32G	バージョン
注文番号	1787230000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204571	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 24D TSBU 1M25G	バージョン
注文番号	1787240000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204588	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 10B TSBU 1M25G	バージョン
注文番号	1787550000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204892	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 10B TSBU 1M20G	バージョン
注文番号	1787560000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204908	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20

HDC 10B DODQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**フード、上部ケーブルエントリ**

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24D TOBU 2M20G	バージョン
注文番号	1336600000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4050118175257	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
種別	HDC 10B TOBU 1PG16G	バージョン
注文番号	1654220000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190407049	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
種別	HDC 10B TOBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1654240000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190407063	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 24D TOBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1654320000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190407148	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 24D TOBU 1M32G	バージョン
注文番号	1787290000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204632	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 24D TOBU 1M25G	バージョン
注文番号	1787300000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204649	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 10B TOBU 1M25G	バージョン
注文番号	1787590000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204939	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 10B TOBU 1M20G	バージョン
注文番号	1787600000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204946	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20