


HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

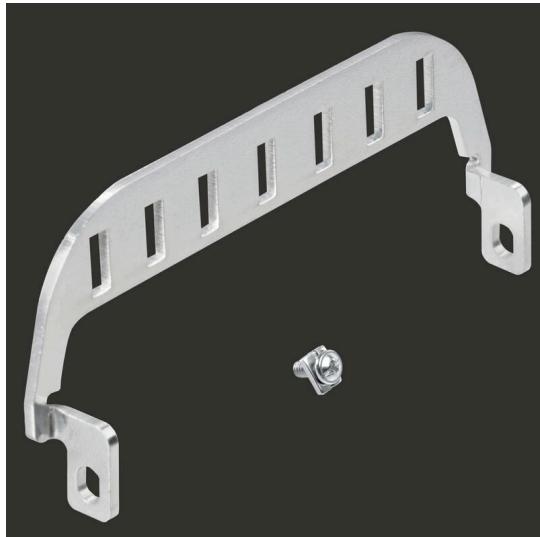

コネクタのシールドには多くが要求されます。次の要件を満たすために、複数の個別調整されたソリューションが提供されます：

- EMC ケーブルグランドを介したシールド放電
 - シールドレバーおよびシールドクリップの併用
- シールドクリップは、シールド仕様導体をシールドレバーに固定するのに使用されます。シールドクリップは、サイズの異なる導体に対して、さまざまなサイズで使用できます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ、アクセサリ、シールドクランプ
注文番号	1011380000
種別	HDC SHIELD LEVER 8 LL
GTIN (EAN)	4032248717729
数量	1 items

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

寸法と重量

正味重量 30 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

設置サイズ 8 基本材質 スチール板、亜鉛メッキ
Moduplug®に最適 いいえ

分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**サイズ 8**

クリンプ接続の場合、導体接続レベルはクリンプ接点として設計されます。技術確立されたクリンプ接続は、何十年もの間、標準として使られてきました。

クリンプ接点はインサートと一緒に設置されません。

電極数 : 24

定格電流 : 16 A

定格電圧 : 500 V

UL/CSA 準拠公称電圧 : 600 V AC/DC

一般注文データ

種別	HDC HE 24 FC	バージョン
注文番号	1211600000	HDC挿入、メス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, クリンプ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4008190033200	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 MC	バージョン
注文番号	1211500000	HDC挿入、オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, クリンプ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4008190042097	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 MP	バージョン
注文番号	1873590000	HDC挿入、オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4032248458202	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 FP	バージョン
注文番号	1873580000	HDC挿入、メス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4032248458196	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 N FQT BL	バージョン
注文番号	2535140000	HDC挿入、メス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, SNAP IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4050118578256	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 N MQT BL	バージョン
注文番号	2535100000	HDC挿入、オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, SNAP IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4050118578249	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 FS	バージョン
注文番号	1211300000	HDC挿入、メス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, ねじ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4008190067298	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 MS	バージョン
注文番号	1211100000	HDC挿入、オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, ねじ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4008190181703	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 MS W/O SCREW	バージョン
注文番号	1713600000	HDC挿入、オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, ねじ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4008190331061	
数量	5 ST	
種別	HDC HE 24 MT	バージョン
注文番号	1745850000	HDC挿入、オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, 耐張クランプ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4008190985578	
数量	1 ST	

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

種別	HDC HE 24 FT	バージョン
注文番号	1745790000	HDC挿入、メス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, 耐張クランプ接続, 設置サイ
GTIN (EAN)	4008190985516	ズ: 8
数量	1 ST	