

## IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET)、金属製、RJ45 空  
ハウジングに準拠した PushPull プラグインコネクタ

## 一般注文データ

バージョン	Empty enclosure
注文番号	<a href="#">1011560000</a>
種別	IE-PH-V14M-RJ
GTIN (EAN)	4032248718696
数量	10 items

## IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cULus)	E316369

## 寸法と重量

深さ	72.45 mm	奥行き (インチ)	2.8524 inch
高さ	26.8 mm	高さ (インチ)	1.0551 inch
幅	22.3 mm	幅 (インチ)	0.878 inch
正味重量	57.5 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	-------------------------	---------------	---------

## 一般データ

色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
保護度合い	IP67	プラギング回数	750
組成	タグホルダー付属プラグハウジング : 9 * 11 mm ; RJ45および光ファイバインサートの保持に適合。		

## 分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

 
**IE-PH-V14M-RJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**

**寸法図**



## IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## RJ45



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## 一般注文データ

種別	IE-PI-RJ45-FH	バージョン
注文番号	<a href="#">1962730000</a>	プラグインサート RJ45 IDC, プラグインサート RJ45、ツール不要,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
数量	10 ST	
種別	IE-PI-RJ45-TH	バージョン
注文番号	<a href="#">1962720000</a>	プラグインサート RJ45 IDC, プラグインサート RJ45、圧着
GTIN (EAN)	4032248644834	
数量	10 ST	

## Hybrid



ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリエント 14

## 一般注文データ

種別	IE-PI-HYB-10P	バージョン
注文番号	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
数量	1 ST	
種別	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
数量	300 ST	


## IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 空白

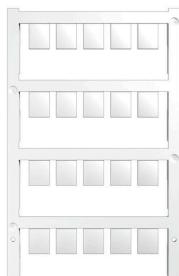

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
  - 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
  - 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	