

IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET)、金属製、RJ45 空  
ハウジングに準拠した PushPull プラグインコネクタ

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | Empty enclosure            |
| 注文番号       | <a href="#">1011560000</a> |
| 種別         | IE-PH-V14M-RJ              |
| GTIN (EAN) | 4032248718696              |
| 数量         | 10 items                   |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 72.45 mm | 奥行き (インチ) | 2.8524 inch |
| 高さ   | 26.8 mm  | 高さ (インチ)  | 1.0551 inch |
| 幅    | 22.3 mm  | 幅 (インチ)   | 0.878 inch  |
| 正味重量 | 57.5 g   |           |             |

## 温度

|        |      |                |
|--------|------|----------------|
| 保管温度   | 動作温度 | -40 °C...70 °C |
| 取り付け温度 |      |                |

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c                                   |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

## 一般基準

|        |                         |               |         |
|--------|-------------------------|---------------|---------|
| コネクタ規格 | IEC 61076-3-117 Var. 14 | 証明書番号 (cULus) | E316369 |
|--------|-------------------------|---------------|---------|

## 一般データ


|       |  |           |         |
|-------|--|-----------|---------|
| 色     | その他  | ハウジング主要材質 | 亜鉛ダイカスト |
| 保護度合い | IP67   | プラグイン回数   | 750     |
| 組成    | タグホルダー付属プラグハウジング: 9 * 11 mm ; RJ45および光ファイバインサートの保持に適合。 |           |         |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-19-01-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-01-04 |             |             |

図面

寸法図

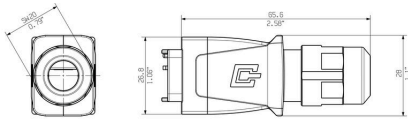

## アクセサリ

## RJ45



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## 一般注文データ

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別         | IE-PI-RJ45-FH              | バージョン                                 |
| 注文番号       | <a href="#">1962730000</a> | プラグインサートRJ45 IDC, プラグインサートRJ45、ツール不要, |
| GTIN (EAN) | 4032248654017              | TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET    |
| 数量         | 10 ST                      |                                       |
| 種別         | IE-PI-RJ45-TH              | バージョン                                 |
| 注文番号       | <a href="#">1962720000</a> | プラグインサートRJ45 IDC, プラグインサートRJ45、圧着     |
| GTIN (EAN) | 4032248644834              |                                       |
| 数量         | 10 ST                      |                                       |

## Hybrid



ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | IE-PI-HYB-10P              | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">1068990000</a> | Insert, for plug insert, Hybrid        |
| GTIN (EAN) | 4032248823963              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | IE-PIC-HYB-S-0,5-300       | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">1096180000</a> | Crimp contact, for plug insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248869152              |  |
| 数量         | 300 ST                     |  |

## アクセサリ

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ESG 9/11 K MC NE WS        | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1857440000</a> | ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型 |
| GTIN (EAN) | 4032248402731              |  |
| 数量         | 200 ST                     |  |