

AP 45/RE OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

バージョン	エンドプレート, RS 45 橙色, エンドプレート DIN 取り付けレール右, 幅: 8 mm
注文番号	1011600000
種別	AP 45/RE OR 1665
GTIN (EAN)	4032248723560
数量	20 items

AP 45/RE OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	22.8 mm	奥行き (インチ)	0.8976 inch
高さ	45 mm	高さ (インチ)	1.7716 inch
幅	8 mm	幅 (インチ)	0.315 inch
長さ	45 mm	長さ (インチ)	1.7716 inch
正味重量	2.35 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-2	絶縁材	PA 66
絶縁材グループ	I	表面仕上	未処理
基本材質	PA 66	比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI

一般データ

色	橙色	保護度合い	IP00
カラーチャート (類似)	RAL 2000	封止オプション	いいえ

重要なメモ

製品情報	この記事は今後ご利用いただけなくなります。これ以上のデザインインは行わないでください。RS 70とRS 100のプロファイルモデルシリーズが、代わりにご利用できます。
------	---

分類


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

AP 45/RE OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

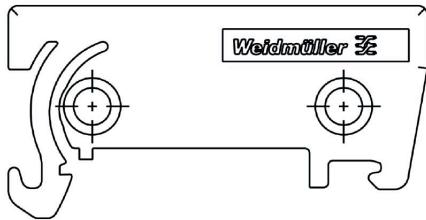

RAIL MOUNTING

