

IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

バージョン	フランジRJ45, IP67, V14メタルフランジ, RJ45-RJ45カプラ, RJ45アダプタ付き標準フランジ, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	1012310000
種別	IE-BSS-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248719969
数量	10 items

IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

寸法と重量

正味重量

45.27 g

温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接続 1

RJ45

接続 2

RJ45

項目説明

V14メタルフランジ, RJ45-
RJ45カブラ, RJ45アダプ
タ付き標準フランジ

シール材

EPDM

ハウジング主要材質

亜鉛ダイカスト

カテゴリー

Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

接触表面

ニッケル下地金メッキ

シース直径、最小

5 mm

シース直径、最大

10 mm

取り付け方式

ネジ 2本

シールド

360°、オールラウンドエ
ンクロージャ

保護度合い

IP67

プラグング回数

750

一般基準

コネクタ規格

IEC 61076-3-117 Var. 14,
IEC 60603-7-51

証明書番号 (cULus)

E316369

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド

≥ 1500 V AC/DC

耐電圧、接点 / 接点

≥ 1000 V AC/DC

分類

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90


IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

設置カットアウト

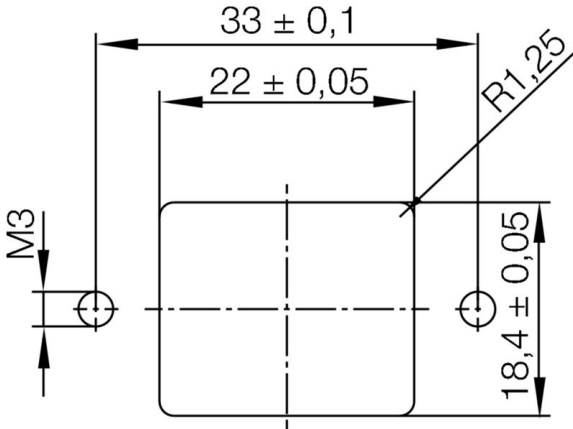

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン	
注文番号	1058310000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ	
GTIN (EAN)	4032248799404		
数量	10 ST		