

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

| | フランジRJ45, IP67, V14メタルフランジ, RJ45- RJ45カプラ, RJ45アダプタ付き標準フランジ, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
|------------|---|
| 注文番号 | <u>1012310000</u> |
| 種別 | IE-BSS-V14M-RJ45-C |
| GTIN (EAN) | 4032248719969 |
| 数量 | 10 items |

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



| ROHS | 適合 | | |
|-----------------------|-----------|--|--|
| UL File Number Search | UL ウェブサイト | | |
| 証明書番号 (cUlus) | F316369 | | |

寸法と重量

正味重量 45.27 g

温度

| 保管温度 | 動作温度 | -40 °C70 °C |
|--------|------|-------------|
| 取り付け温度 | | |

環境製品コンプライアンス

| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) | |
|------------|-------------------------|--|
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません | |

一般データ

| 接続 1 | RJ45 | 接続 2 | RJ45 |
|-----------|--|----------|--|
| 項目説明 | V14メタルフランジ, RJ45- RJ45カプラ, RJ45アダプ タ付き標準フランジ | シール材 | EPDM |
| ハウジング主要材質 | 亜鉛ダイカスト | カテゴリー | Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010) |
| 接触表面 | ニッケル下地金メッキ | シース直径、最小 | 5 mm |
| シース直径、最大 | 10 mm | 取り付け方式 | ネジ 2本 |
| シールド | 360°、オールラウンドエ ンクロージャ | 保護度合い | IP67 |
| プラギング回数 | 750 | | |

一般基準

| コネクタ規格 | IEC 61076-3-117 Var. 14, | 証明書番号(cULus) | E316369 | |
|--------|--------------------------|--------------|---------|--|
| | IFC 60603-7-51 | | | |

電気プロパティ

| 耐電圧、接点 / シールド | ≥ 1500 V AC/DC | 耐電圧、接点 / 接点 | ≥ 1000 V AC/DC |
|---------------|----------------|-------------|----------------|
| 分類 | | | |
| | | | <u>'</u> |
| ETIM 6.0 | EC001121 | ETIM 7.0 | EC001121 |
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-03-90 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

設置カットアウト

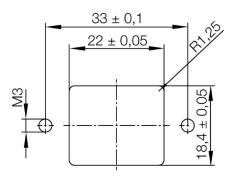



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



4032248799404

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別 IE-BP-V14P バージョン 注文番号 1058310000 フランジ取付けハウジング、保護キャップ

数量 10 ST

GTIN (EAN)

4 カタログステータス / 図面