

## IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含む)

## 一般注文データ

バージョン	フランジRJ45, IP67, V14メタルフランジ, RJ45 IDCモジュール, RJ45アダプタ付き標準フランジ, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	<a href="#">1012320000</a>
種別	IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248719976
数量	10 items

## IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

## 寸法と重量

正味重量

4.7 g

## 温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接続 1

RJ45

接続 2

IDC

項目説明

V14メタルフランジ, RJ45  
IDCモジュール, RJ45アダ  
プタ付き標準フランジ

配線

TIA-568A

シール材

EPDM

ハウジング主要材質

亜鉛ダイカスト

絶縁物断面、最大

1.6 mm

カテゴリ

Cat.6A / Class EA (ISO/  
IEC 11801 2010)

接触表面

ニッケル下地金メッキ

接続直径、固定式

0.4...0.64 mm

導体接続断面積、固定式、(AWG)

AWG 24...AWG 22

接続直径、細線仕様

0.48...0.76 mm

導体接続断面積、柔軟性 (AWG)

AWG 26...AWG 22

シース直径、最小

5 mm

シース直径、最大

10 mm

取り付け方式

ネジ 2本

シールド

360°、オールラウンドエ  
ンクロージャ

保護度合い

IP67

プラグイン回数

750

## 一般基準

コネクタ規格

IEC 61076-3-117 Var. 14,  
IEC 60603-7-51

証明書番号 (cULus)

E316369

## 電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド

≥ 1500 V AC/DC

耐電圧、接点 / 接点

≥ 1000 V AC/DC

PoE / PoE+

IEEE 802.3btに準拠

## 分類

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121


ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

設置カットアウト

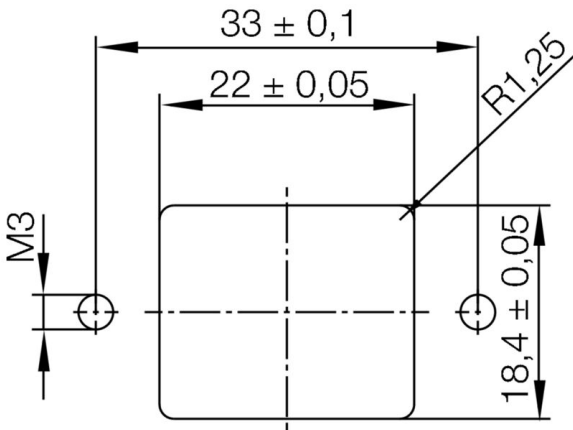

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	<a href="#">1058310000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	