

IE-BS-V01P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.1 (Ethernet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 プラスチック製インサート (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

バージョン	フランジRJ45, IP67, バリアント1プラスチック, RJ45/RJ45カップリング, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	1012370000
種別	IE-BS-V01P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248720026
数量	10 items

IE-BS-V01P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

寸法と重量

正味重量	3.3 g
------	-------

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	RJ45
項目説明	バリエント1プラスチック、RJ45/RJ45カップリング	シール材	NBR
ハウジング主要材質	PA UL 94 VO	カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
接触表面	ニッケル下地金メッキ	シールド	360°、オールラウンドエンクロージャ
保護度合い	IP67	プラギング回数	750

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	--	---------------	---------

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC
---------------	----------------	-------------	----------------

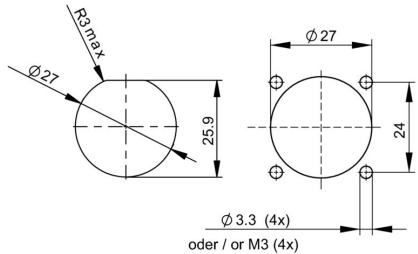
分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

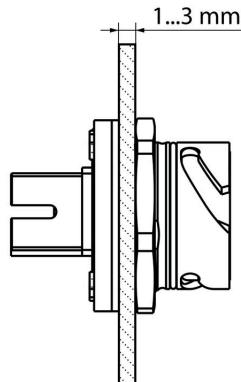
IE-BS-V01P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**設置カットアウト**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

詳細図面

中央ネジ接続使用時の壁厚

IE-BS-V01P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V01P	バージョン
注文番号	1965700000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248653928	
数量	10 ST	

IE-BS-V01P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

対応

Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.1 (Ethernet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 プラスチック製インサート (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

種別	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	バージョン
注文番号	1012570000	RJ45プラグ、ツール不要、バリアント1金属、キンク防止, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248720200	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V01P-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1012490000	RJ45プラグ、ツール不要、バリアント1、プラスチック, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248720132	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	バージョン
注文番号	1012560000	RJ45圧着プラグ、バリアント1プラスチック、キンク防止, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248720194	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V01P-RJ45-TH	バージョン
注文番号	1012470000	RJ45圧着プラグ、バリアント1、プラスチック, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720125	(ISO/IEC 11801 2010)
数量	10 ST	