

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.1 (Ethernet/IP) 準拠のパヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 プラスチック製インサート (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

バージョン	フランジRJ45, IP67, バリエーション1金 属、IDC、EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
注文番号	1012380000
種別	IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248720033
数量	10 items

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

寸法と重量

正味重量

3.5 g

温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP

11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

一般データ

接続 1

RJ45

接続 2

IDC

項目説明

バリエーション1金
属、IDC、EIA/TIA 586 A

配線

TIA-568A

シール材

NBR

ハウジング主要材質

PA UL 94 V0

絶縁物断面、最大

1.6 mm

カテゴリ

Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

接触表面

ニッケル下地金メッキ

接続直径、固定式

0.4...0.64 mm

導体接続断面積、固定式、(AWG)

AWG 24...AWG 22

接続直径、細線仕様

0.48...0.76 mm

導体接続断面、柔軟性 (AWG)

AWG 26...AWG 22

シールド

360°、オールラウンドエ
ンクロージャ

保護度合い

IP67

プラグイン回数

750

一般基準

コネクタ規格

IEC 61076-3-106 Var. 1,
IEC 60603-7-51

証明書番号 (cULus)

E316369

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド

≥ 1500 V AC/DC

耐電圧、接点 / 接点

≥ 1000 V AC/DC

PoE / PoE+

IEEE 802.3btに準拠

分類

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90


図面

設置カットアウト



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

詳細図面

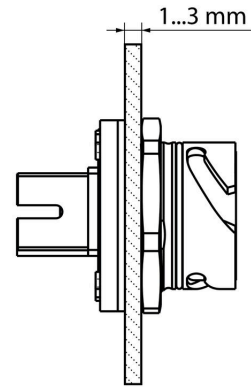

中央ネジ接続使用時の壁厚

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V01P	バージョン	
注文番号	1965700000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ	
GTIN (EAN)	4032248653928		
数量	10 ST		

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

対応

Sets - RJ45



IEC 61076-3-106 ver.1 (Ethernet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 プラスチック製インサート (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

種別	IE-PS-V01P-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1012490000	RJ45プラグ、ツール不要、バリエーション1、プラスチック、Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248720132	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	バージョン
注文番号	1012570000	RJ45プラグ、ツール不要、バリエーション1金属、キンク防止、Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248720200	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V01P-RJ45-TH	バージョン
注文番号	1012470000	RJ45圧着プラグ、バリエーション1、プラスチック、Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720125	(ISO/IEC 11801 2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	バージョン
注文番号	1012560000	RJ45圧着プラグ、バリエーション1プラスチック、キンク防止、Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248720194	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
数量	10 ST	