

## IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタ、プラスチック製、空ハウジング

## 一般注文データ

バージョン	空エンクロージャ、プラグハウジング, IP67
注文番号	<a href="#">1012440000</a>
種別	IE-PH-V01P
GTIN (EAN)	4032248720095
数量	10 items

## IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	77.5	奥行き (インチ)	3.0512 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.1811 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.1811 inch
正味重量	2.4 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 1
--------	------------------------

## 一般データ

色	その他	ハウジング主要材質	PA UL 94 VO
保護度合い	IP67	プラギング回数	750
組成	ラベル/印字ホルダー付属 プラグハウジング : 9 * 11 mm ; RJ45および光ファ イバインサートの保持に適 合。		

## 分類


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**IE-PH-V01P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**

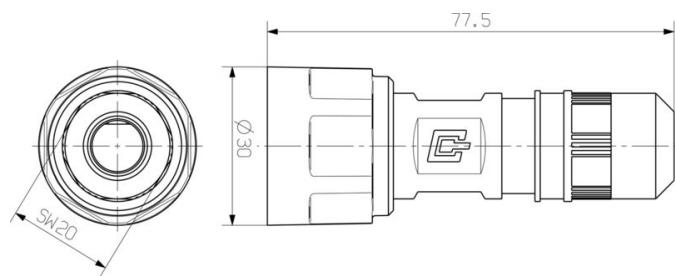

## IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## RJ45



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## 一般注文データ

種別	IE-PI-RJ45-FH	バージョン
注文番号	<a href="#">1962730000</a>	プラグインサート RJ45 IDC、プラグインサート RJ45、ツール不要、
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
数量	10 ST	
種別	IE-PI-RJ45-TH	バージョン
注文番号	<a href="#">1962720000</a>	プラグインサート RJ45 IDC、プラグインサート RJ45、圧着
GTIN (EAN)	4032248644834	
数量	10 ST	

## LWL-LC



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC インサート

## 一般注文データ

種別	IE-PI-2LC-MM	バージョン
注文番号	<a href="#">1962780000</a>	LC挿入、プラグインサート 2 LC、マルチモード
GTIN (EAN)	4032248644865	
数量	10 ST	

## Hybrid



ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサート のバリエント 14

## IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	IE-PI-HYB-10P	バージョン
注文番号	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
数量	1 ST	
種別	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
数量	300 ST	

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-PP-V01P	バージョン
注文番号	<a href="#">1965690000</a>	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248653911	
数量	10 ST	

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されています。MultiCard フォーマットの実証済マークです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
  - 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マークを付けます：
  - 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	

## IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## LWL-SC

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC  
インサート



## 一般注文データ

種別	IE-PH-SCRJ-SM	バージョン
注文番号	<a href="#">1067390000</a>	SCインサート, プラグSCRJ、シングルモード
GTIN (EAN)	4032248820863	
数量	10 ST	

## 空のハウジング

IEC 61076-3-106 ver.5 準拠の HDC プラグインコネクタ、金属製、空ハウジング



## 一般注文データ

種別	IE-PH-V05M	バージョン
注文番号	<a href="#">1962540000</a>	空エンクロージャ、プラグハウジング, IEC 61076-3-106によるバリア
GTIN (EAN)	4032248644674	ント5, IP67
数量	10 ST	

## LWL-SC

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC  
インサート



## 一般注文データ

種別	IE-PH-SCRJ-POF	バージョン
注文番号	<a href="#">1067410000</a>	SCインサート, プラグSCRJ、POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
数量	10 ST	