

## IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタ、プラスチック製、空ハウジング

## 一般注文データ

バージョン	空エンクロージャ、フランジ取付けハウジング、IP67
注文番号	<a href="#">1016960000</a>
種別	IE-BH-V01P
GTIN (EAN)	4032248738939
数量	10 items

## IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	22.8 mm	奥行き (インチ)	0.8976 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.2598 inch
幅	32 mm	幅 (インチ)	1.2598 inch
正味重量	1.76 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

## 一般基準

コネクタ 規格	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------	------------------------

## 一般データ

色	黒色	ハウジング主要材質	PA UL 94 VO
保護度合い	IP67	プラギング回数	750
組成	ラベル/印字ホルダー付属 プラグハウジング：9 * 11 mm；RJ45および光ファ イバインサートの保持に適 合。		

## 分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


## IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 図面

## 設置カットアウト

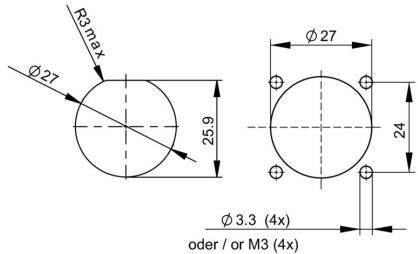

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## 詳細図面

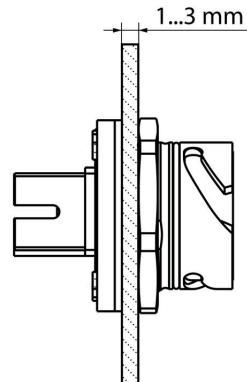

中央ネジ接続使用時の壁厚

## IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## RJ45



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## 一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-C	バージョン
注文番号	<a href="#">1962840000</a>	RJ45 インサートソケット, 隔壁挿入カプラ
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	

## LWL-SC

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC インサート



## 一般注文データ

種別	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	バージョン
注文番号	<a href="#">1964430000</a>	SC インサート, 隔壁挿入SCRJから2 SCまで、マルチモード
GTIN (EAN)	4032248649044	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	バージョン
注文番号	<a href="#">1962870000</a>	SC インサート, 隔壁挿入SCRJを2 SCに、シングルモード
GTIN (EAN)	4032248645060	
数量	10 ST	

## IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## LWL-LC



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC  
インサート

## 一般注文データ

種別	IE-BI-LCD-MM-C	バージョン
注文番号	<a href="#">1964420000</a>	LC挿入, 隔壁挿入LCDuplex、マルチモード
GTIN (EAN)	4032248649037	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-LCD-SM-C	バージョン
注文番号	<a href="#">1962880000</a>	LC挿入, 隔壁挿入LCDuplex、シングルモード
GTIN (EAN)	4032248645077	
数量	10 ST	

## USB

FrontCom® 対応 USB インサート



## 一般注文データ

種別	IE-BI-USB-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1019570000</a>	USB挿入, フランジ挿入、タイプA
GTIN (EAN)	4032248731602	
数量	1 ST	

## Hybrid

ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサート  
のバリエント 14



## IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	IE-BI-HYB-10P	バージョン
注文番号	<a href="#">1069010000</a>	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
数量	10 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 ST	

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-BP-V01P	バージョン
注文番号	<a href="#">1965700000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248653928	
数量	10 ST	