

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







IP65 での RJ45 対応のサービスインターフェース FrontCom Micro

一般注文データ

バージョン	FrontComマイクロRJ45カップリング
注文番号	<u>1018790000</u>
種別	IE-FCM-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248730056
数量	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

7	奪	祕		



ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号 (cUlus)	F316369

寸法と重量

深さ	42.9 mm	奥行き(インチ)	1.689 inch
高さ	44 mm	高さ (インチ)	1.7323 inch
幅	29.5 mm	幅(インチ)	1.1614 inch
壁厚、最小	1 mm		5 mm
正味重量	25 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

締付トルク固定ナット	2.0 Nm	接続 1	RJ45
接続 2	RJ45	項目説明	FrontComマイクロRJ45 カップリング
色	黒色	ハウジング主要材質	PA UL 94 V0
カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
取り付け方式	キャビネット, 分電箱	シールド	360°シールド接点
	IP65, 閉鎖状態		750 (RJ45)

一般基準

コネクタ規格	IEC 60603-7-51	証明書番号(cULus)	E316369	
コインツスパ谷	160 00003-7-51	证明合併写(CULUS)	E310309	

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	IEEE 802.3afに適合		

分類

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

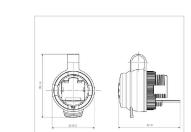

設置カットアウト

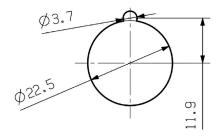



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

IE 締付ツール



取り付けツールは、バージョン04. Commentsのフランジを取り付ける際にロックナットを締 め付けるのに役立ちます:

- 標準ツール
- 高強度プラスチック製

一般注文データ

種別 IE-FISP-V4 注文番号 9204370000 GTIN (EAN)

4032248660780

2 ST 数量

バージョン

Mounting tool

空白



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるた めの MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟む か、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別 調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタ マーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作 成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性 を備えた印刷品質が得られます
- •極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルム を推奨します
- ・ホルダー

は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

一般注文データ

種別	SM 27/18 MC NE WS	バージョン
注文番号	<u>1699860000</u>	SwitchMark, デパイスマーカー, 18 x 27 mm, SwitchMarkホルダー, 白
GTIN (EAN)	4008190892302	色
数量	80 ST	

作成日 06.11.2025 03:15:49 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

補完製品



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性 を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルム を推奨します
- ホルダー

は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できますカスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別 SM-H 27/18 SW パージョン 注文番号 <u>1716630000</u> SwitchMark, アクセサリ, 48 x 27 mm, 黒色 GTIN (EAN) 4008190343194 数量 25 ST

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは.

- 一目で、さまざまな種別の装置が利用できます:
- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式 のタグ、種別に応じて対応します:
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、 タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます:
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別 ESG 9/11 K MC NE WS パージョン 注文番号 1857440000 ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型 GTIN (EAN) 4032248402731 数量 200 ST

作成日 06.11.2025 03:15:49 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

直線

組立済 IE ケーブル、パッチケーブル Cabinet Line、Cat. 6、LSZH、グレー



一般注文データ

種別 IE-C6FP8LD0010M40M40-D バージョン

注文番号 <u>1165940010</u> パッチケーブル, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m

GTIN (EAN) 4032248956098 Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m

数量 1 ST

ケーブルラグスリーブ



- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル



一般注文データ

種別 LIF 1,5F288 R バージョン

注文番号 <u>9200520000</u> ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5

GTIN (EAN) 4032248410361 mm²,赤色

M量 4032248410361 数量 100 ST

作成日 06.11.2025 03:15:49 MEZ