

## KLIPPON STB 2 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



エネルギー、プロセス、輸送業界に最適な Klippon® STB エンクロージャーシリーズは、既存の Klippon® エンクロージャーの品揃えを完全に補完します。このモデルシリーズのエンクロージャーは、Lloyds Register や EN62208 などの国際標準に準拠して認証取得しています。

- 鋼板 1.0330、RAL 7032 への粉体コート
- - 60 °C ~ + 120 °C の対象温度範囲を延長した、高耐熱性の標準封止を搭載
- ロイド登録による承認
- 内部取り付けレール締結に対応する細線仕様オプション
- IP66 保護
- シール圧縮保護による、封止の安全で恒久的な機能確保
- エンクロージャーカバーおよびベースの接地用ピン
- 品質向上に対応するレーザー切断溶接継ぎ目
- 事前溶接済取り付けフットによる、エンクロージャーの最適な取り付け保証

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | Klippon STB (Small Terminal Box), 空エンクロージャー, ステンレス鋼製エンクロージャー, 高さ: 150 mm, 幅: 150 mm, 深さ: 90 mm, 基本材質: スチール板, 粉体塗装, ペブルグレー |
| 注文番号       | <a href="#">1024990000</a>  |
| 種別         | KLIPPON STB 2 MS HT   |
| GTIN (EAN) | 4032248745210   |
| 数量         | 1 items   |

## KLIPPON STB 2 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

|          |        |           |             |
|----------|--------|-----------|-------------|
| 深さ       | 90 mm  | 奥行き (インチ) | 3.5433 inch |
| 高さ       | 150 mm | 高さ (インチ)  | 5.9055 inch |
| 幅        | 150 mm | 幅 (インチ)   | 5.9055 inch |
| 取付寸法 - 幅 | 175 mm | 正味重量      | 1670 g      |

## 温度

動作温度 -60 °C...120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルグランド、上/下

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 8  | M12 | 15 |
| M40 | 2  | M32 | 3  |
| M25 | 3  | M50 | 1  |
| M16 | 10 |     |    |

## ケーブルグランド、右

|     |    |     |   |
|-----|----|-----|---|
| M25 | 2  | M16 | 8 |
| M40 | 2  | M50 | 1 |
| M32 | 2  | M20 | 6 |
| M12 | 15 |     |   |

## ケーブルグランド、左

|     |    |     |   |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 15 | M50 | 1 |
| M16 | 10 | M32 | 3 |
| M25 | 3  | M20 | 8 |
| M40 | 2  |     |   |

## ハウジングの接地

|               |                         |                |                             |
|---------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|
| 断面、最大         | 25 mm <sup>2</sup>      | 接地、エンクロージャ、カバー | 溶接付けM6 x 10ステンレススチールアーススタッド |
| 接地、エンクロージャ、外部 | 溶接付けM6 x 16ステンレススチールボルト | 接地、エンクロージャ、内部  | 溶接付けM6 x 16ステンレススチールボルト     |

## 一般的な情報

|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| カバー素材厚み | 1.5 mm | 筐体素材厚   | 1.5 mm |
| 動作温度、最大 | 120 °C | 動作温度、最小 | -60 °C |

## KLIPPON STB 2 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

|            |                         |            |                 |
|------------|-------------------------|------------|-----------------|
| 蓋付け        | マイナスM5六角ねじとフラット間の距離10mm | 標準         | DIN 4102-12     |
| 表面仕上       | 粉体塗装                    | 衝撃耐性       | 10 Jバージョン標準     |
| 保護度合い      | IP66                    | 基本材質       | スチール板           |
| シール材       | シリコン                    | 積分固定       | 床面溶接済TAS 20レール  |
| エンクロージャ付属品 | 8mm孔付属溶接取り付けフット         | 保護等級 (UL)  | Type 4, Type 4X |
| 蓋のねじ数      | 4                       | アクセス開口：幅   | 132 mm          |
| フランジプレート   | いいえ                     | 最大ペイロード    | 15.75 kg        |
| 蓋          | はい                      | アクセス開口部：高さ | 130 mm          |
| 使用範囲       | 輸送, 海洋工学, プロセス業界, 包装業界  |            |                 |

## 垂直アセンブリ

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x11 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x9  |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x23 | WDU 4 / ZDU 4   | 1x19 |
| WDU 6 / ZDU 6               | 1x14 |                 |      |

## 証明書番号の格納装置

|                  |                              |                   |              |
|------------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| DoC LVD (適合宣言番号) | DE PS2620 160412<br>002ISS02 | 証明書番号 (LLOYDSREG) | LR23307703TA |
| 承認条件             | LR                           |                   |              |

## 重要なメモ

製品情報 The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see "Declaration of Manufacturer" in "Downloads")

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |


KLIPPON STB 2 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

www.weidmueller.com

寸法図

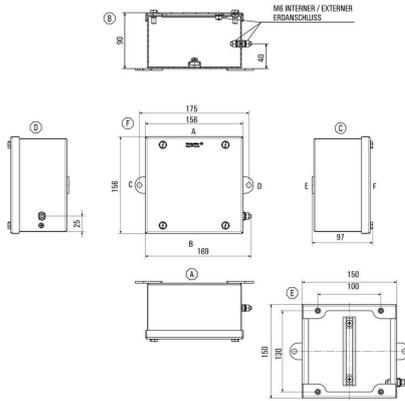

## KLIPPON STB 2 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 端子レール - TS35



Klippon®STB エンクロージャーシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35
- 取り付けネジ

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SFNS5 VKMU M5 SW15         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">0433500000</a> | Klippon STB (Small Terminal Box), ロックナット, 矩形, 高さ: 15 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190494520              | 幅: 15 mm, 深さ: 11.7 mm, 基本材質: スチール, 亜鉛メッキ, 亜鉛             |
| 数量         | 20 ST                      | めっき, 銀色  |

## 静電気防止用ストラップ

新しいKlippon® TB エンクロージャーモデルシリーズには、完全構造設計のシステムアクセサリが搭載され、各アプリケーションの特定要件に対応してエンクロージャーを簡単に適合できます。次のオプションを使用できます：

- クロージャー要素
- ドキュメントホルダー
- 接地スタッド
- グランドプレート
- 取り付け備品
- 取り付けプレート
- レインフード
- スペース
- 端子レール
- タイブラベルホルダー

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | PECD WIRE 6/200/D6 SET     | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2475490000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 静電気防止用ストラップ, ねじ込み式, 基本 |
| GTIN (EAN) | 4050118487206              | 材質: スチール, 緑/黄色                                    |
| 数量         | 1 ST                       |   |

## 換気プラグ - DAE



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## KLIPPON STB 2 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DAE M12 SS                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1868550000</a> | DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, |
| GTIN (EAN) | 4032248440405              | IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303)            |
| 数量         | 10 ST                      |  |
| 種別         | DAE M12 PA LONG            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1868570000</a> | DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, |
| GTIN (EAN) | 4032248440429              | IP68, IP69K, ポリアミド6                            |
| 数量         | 10 ST                      |  |

## 端子レール - TS35



Klippon®STB エンクロージャーシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35
- 取り付けネジ

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | TS35X7.5 ST STB 1.1 STB... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">8683740000</a> | レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 110 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ   |
| GTIN (EAN) | 4050118652765              |   |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | TS35X15 ST STB 1.1 STB 2   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">8000073218</a> | レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 110 mm, スロット付き, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化 |
| GTIN (EAN) | 4064675356769              |   |
| 数量         | 20 ST                      |   |